

E11017




スプリッタボックス

ZDO4H059MSS0005H11

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC016

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

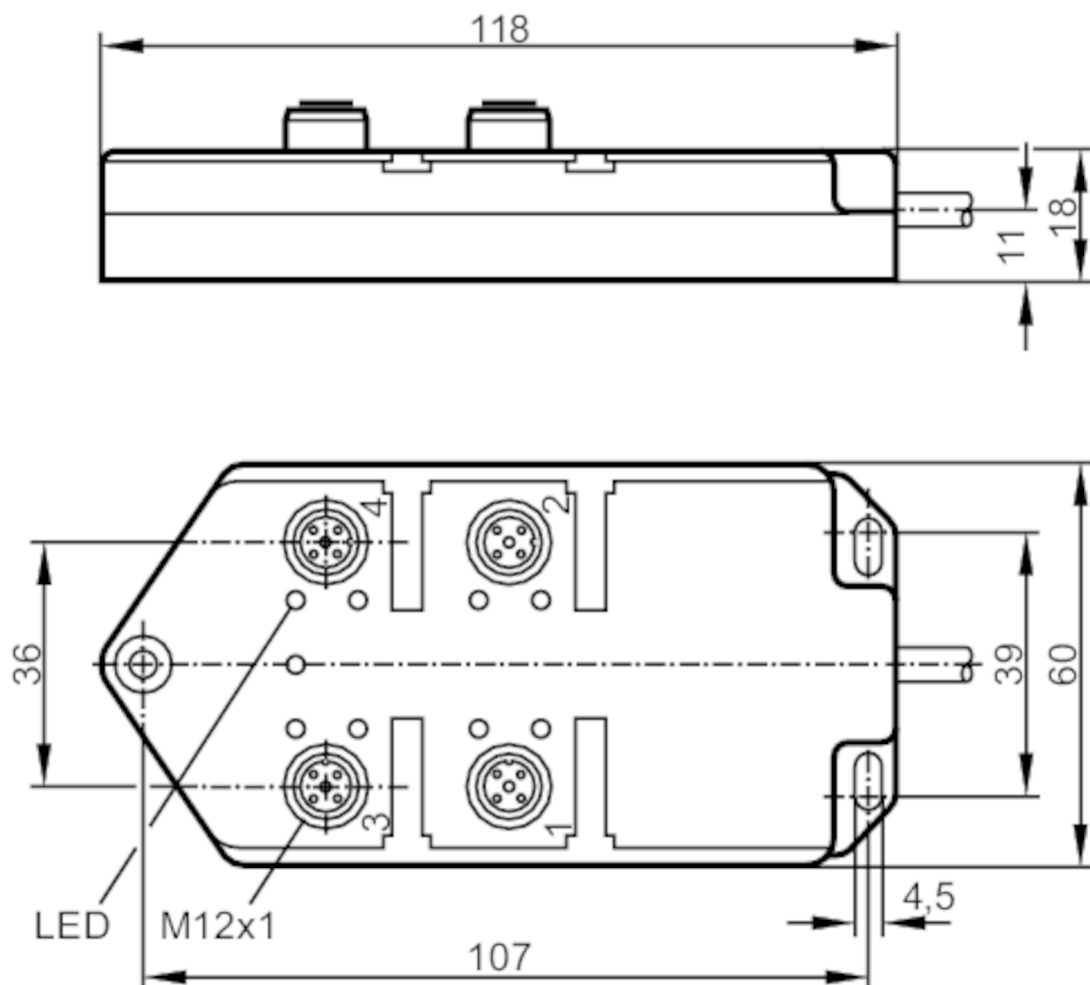

アプリケーション

特長

シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10~30

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

12

出力

電気仕様

PNP

使用環境条件

使用周囲温度

 
[°C]

-15~80

E11017



スプリッタボックス
ZDO4H059MSS0005H11

保護構造		IP 67	
機械的仕様			
材質		TPU	
外装材質		TPU	
スプリッタボックスポート点数		4	
接続		M12	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	8 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9.3 mm, 8 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)			
電気接続 - スロット			
コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm			
			


E11017

スプリッタボックス

ZDO4H059MSS0005H11



接続

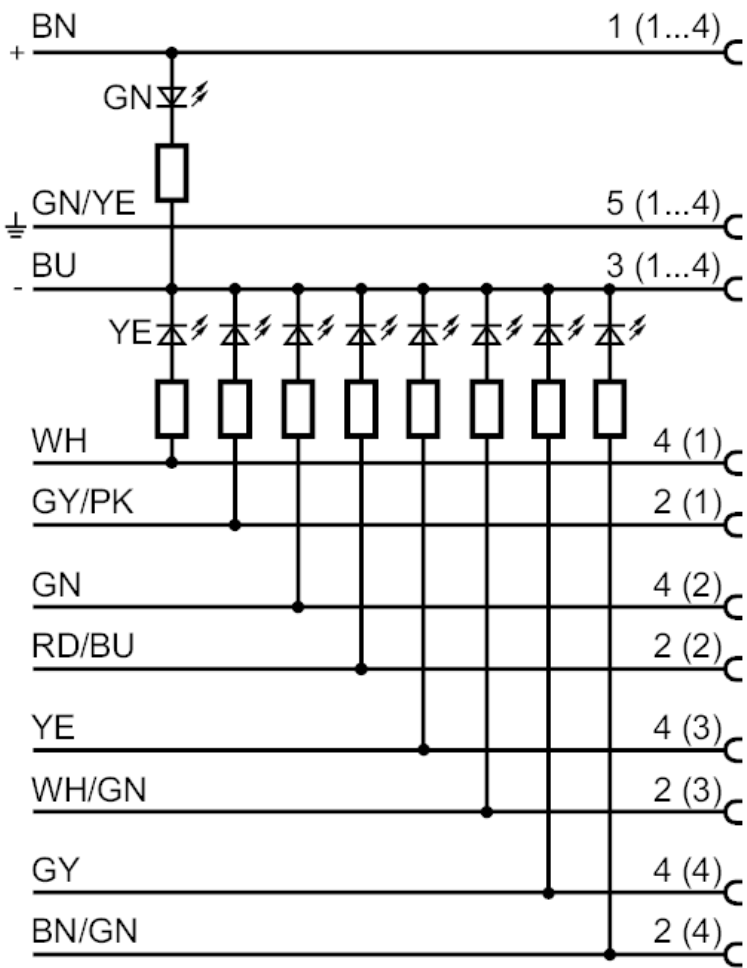

BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

芯線色 :
茶
青
緑
灰
桃
赤
白
黄色