


E11034



静電容量式近接センサ用取付けアダプタ
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF

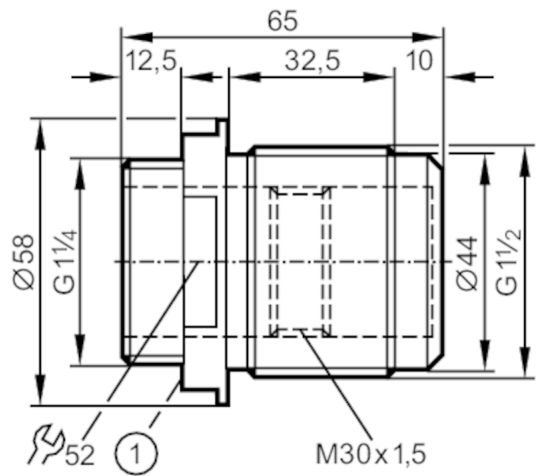

1 O-リング 44 x 2 mm

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 0.8

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25～110

機械的仕様

重量 [g] 114.6

外形寸法 [mm] G 1 1/2 / L = 65

ねじ規格 G 1 1/2

材質 アダプタ: PVDF(ポリフッ化ビニリデン), ガasket: EPDM

センサ接続 接圧部 M30 x 1,5 めすねじ

プロセス接続 接圧部 G 1 1/2 おすねじ

備考

梱包数 1 個