


E11035



静電容量式近接センサ用取付けアダプタ

MOUNTING ADAPTER M30 POM

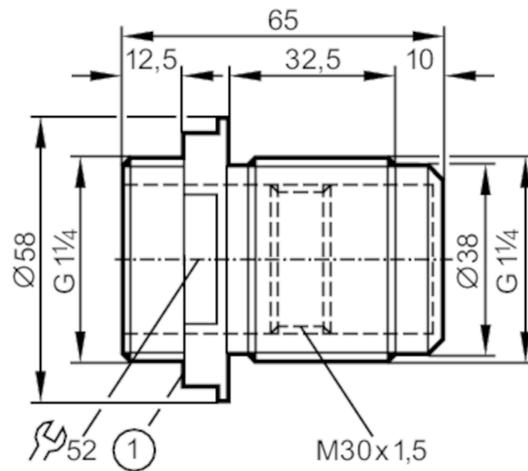

1 O-リング 44 x 2 mm

アプリケーション

媒体温度	[°C]	-25~100
媒体温度 短時間	[°C]	-25~110
最大許容圧力	[MPa]	0.8

機械的仕様

重量	[g]	79.2
外形寸法	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
ねじ規格		G 1 1/4
材質		アダプタ: POM, ガasket: EPDM
センサ接続		接圧部 M30 x 1,5 めすねじ
プロセス接続		接圧部 G 1 1/4 おすすめ

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----