


E11036



静電容量式近接センサ用取付けアダプタ
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF

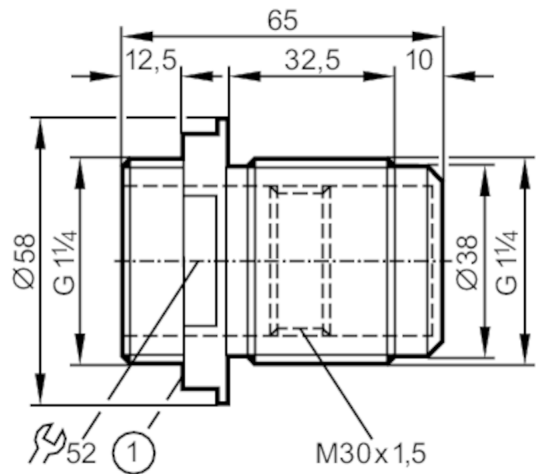

1 O-リング 44 x 2 mm

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	0.8
--------	-------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～110
--------	------	---------

機械的仕様

重量	[g]	83.4
外形寸法	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
ねじ規格		G 1 1/4
材質		アダプタ: PVDF(ポリフッ化ビニリデン), ガasket: EPDM
センサ接続		接圧部 M30 x 1,5 めすねじ
プロセス接続		接圧部 G 1 1/4 おすねじ

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----