


E11043



ソケット 芯線接続可能

SDOAL070PLSFKPG

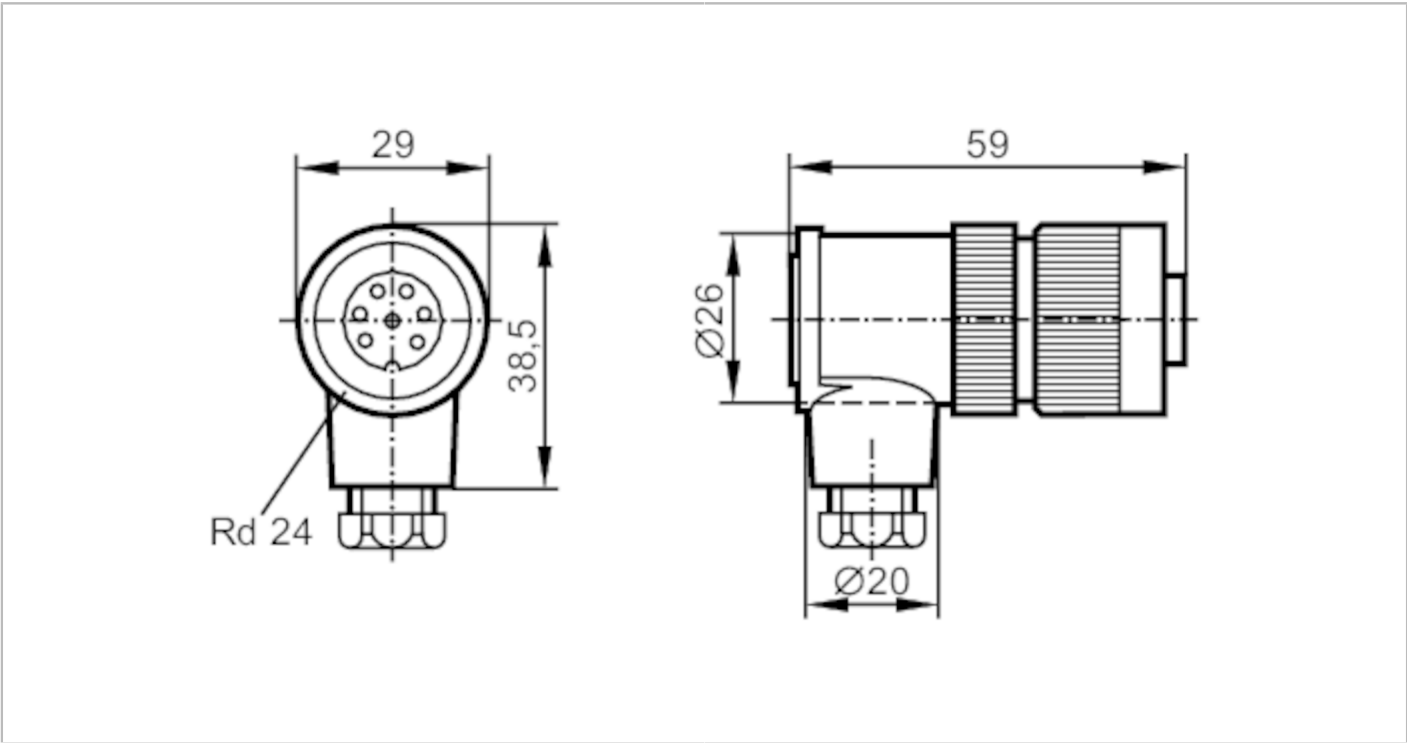

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	43.7
外形寸法	[mm]	59 x 29 x 38.5
材質		PBT
外装材質		PBT
ロッキング材質		PA
備考		
梱包数		1 個

E11043



ソケット 芯線接続可能

 
SDOAL070PLSFKPG

電気接続

端子: ~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 6~8 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x Rd24, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, 締結部: PA, コンタクト: 金メッキ



接続

