

E11044




コネクタ(ソケット)

ADOGF030ZDS0005E03

廃止品 - 参考資料

代替品: E11495
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

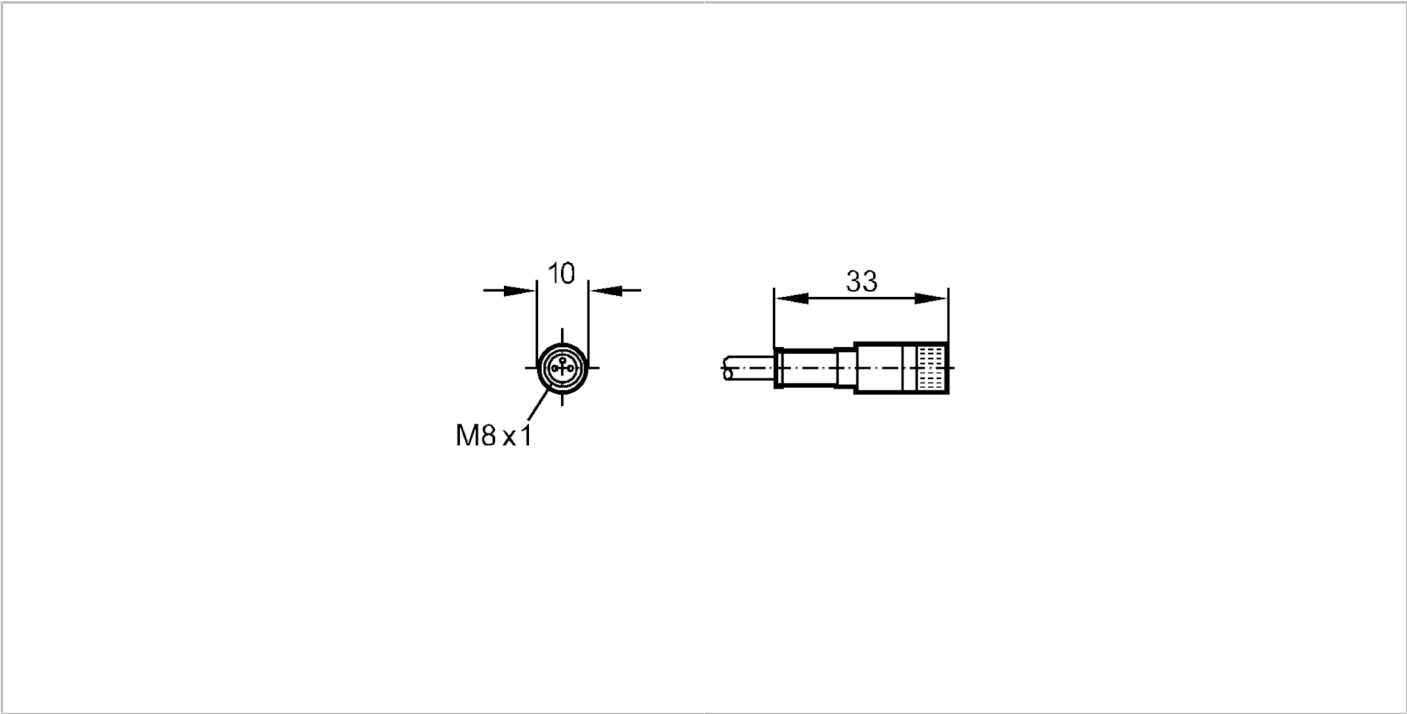

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	10 x 10 x 33
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
備考		
梱包数		1 個

E11044



コネクタ(ソケット)

ADOGF030ZDS0005E03

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト



接続



BK = 芯線色 :
BN = 黒
BU = 茶
 青