


E11045



コネクタ(ソケット)
ADOAH040ZDS0005E04

廃止品 - 参考資料

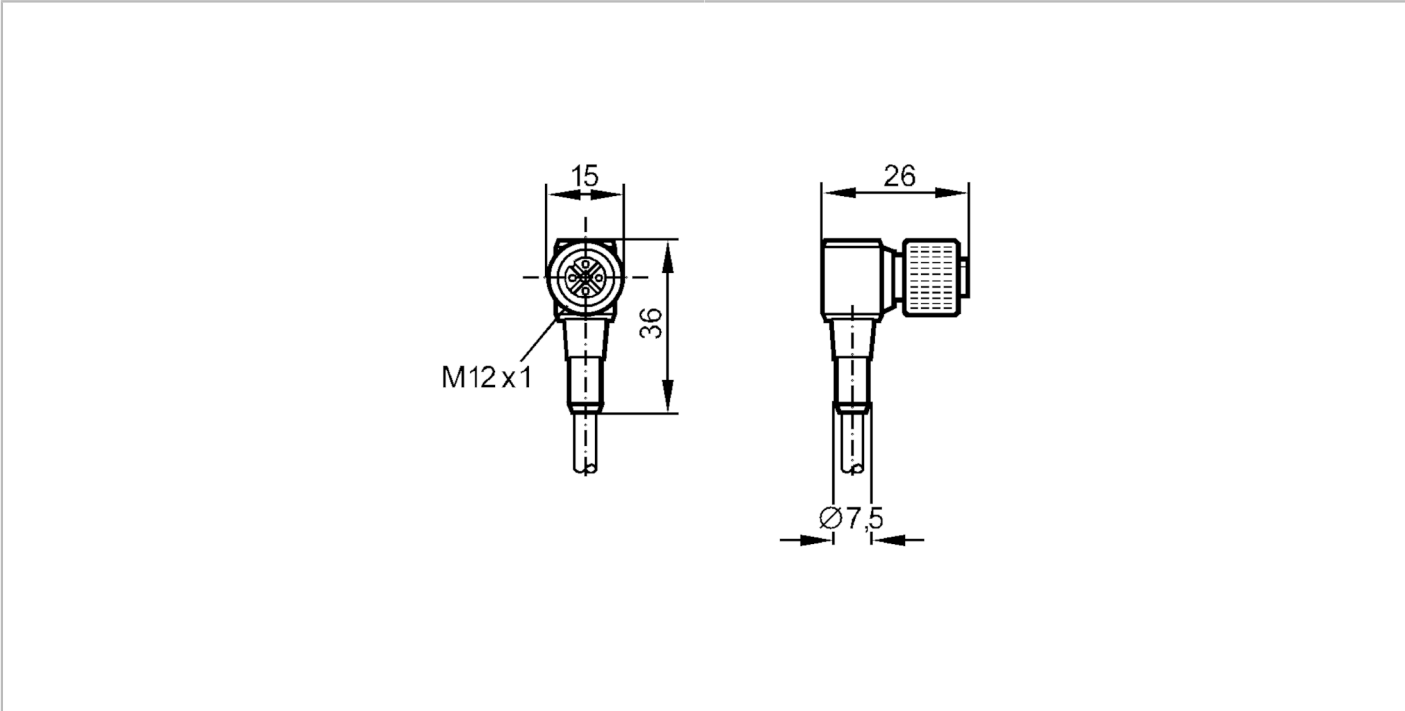

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
備考		
梱包数		1 個

電気接続	
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.5 mm, 4 x 0.34 mm ² (182 x Ø 0.05 mm)	

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト




E11045



コネクタ(ソケット)
ADOAH040ZDS0005E04

接続

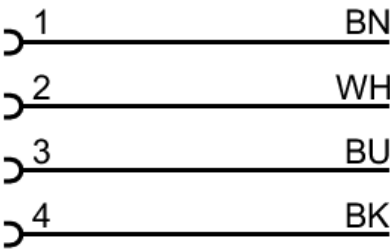

BK = 芯線色：
BN = 黒
BU = 茶
WH = 青
 白