


E11053



中間ケーブルバルブプラグ付き
VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

廃止品 - 参考資料

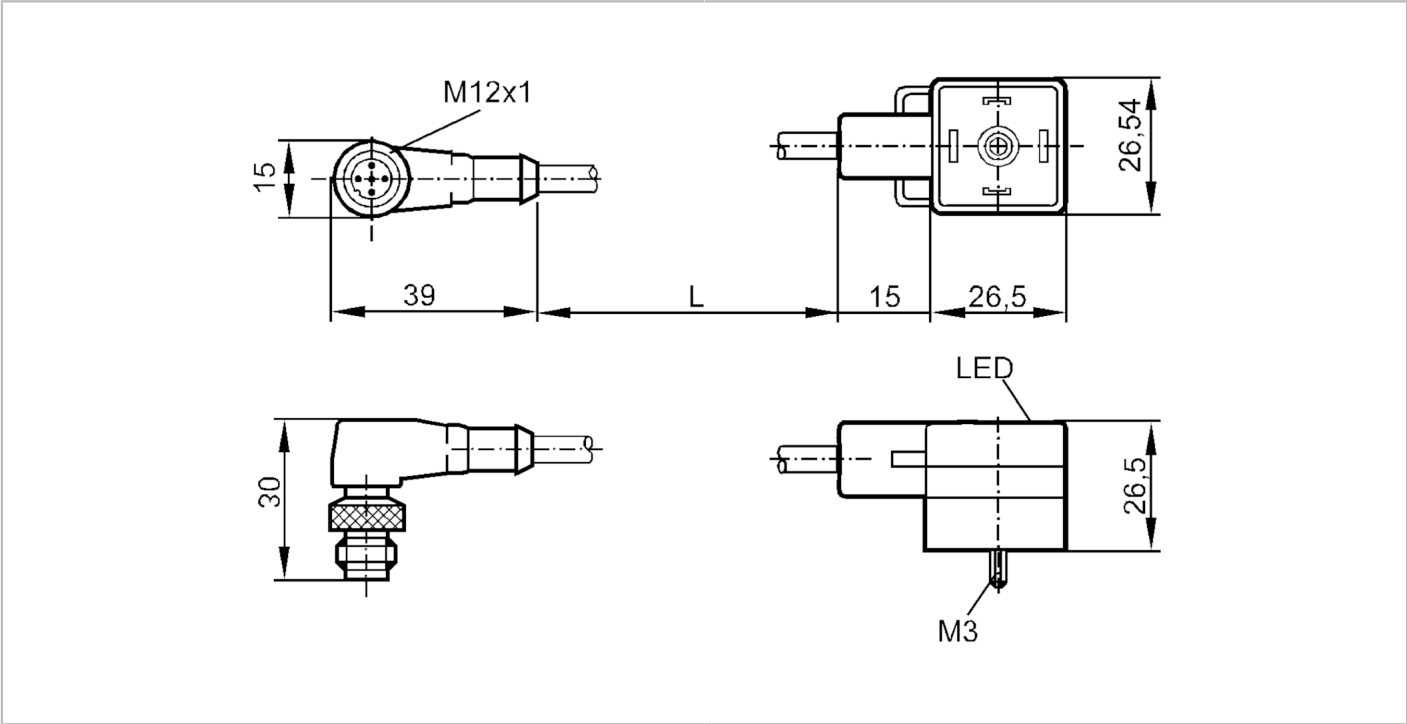

アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC/DC < 24
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
アクセサリ	
付属品	ねじ ラベル
備考	
梱包数	1 個

 


中間ケーブルバルブプラグ付き

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

電気接続 - ソケット


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 3 m, PUR / PVC, ハロゲンフリー, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

接続

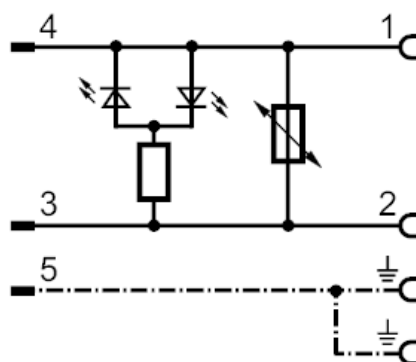

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

