

E11059




コネクタ(ソケット)

ADOAG030--S0002A03

廃止品 - 参考資料

代替品: E10197
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

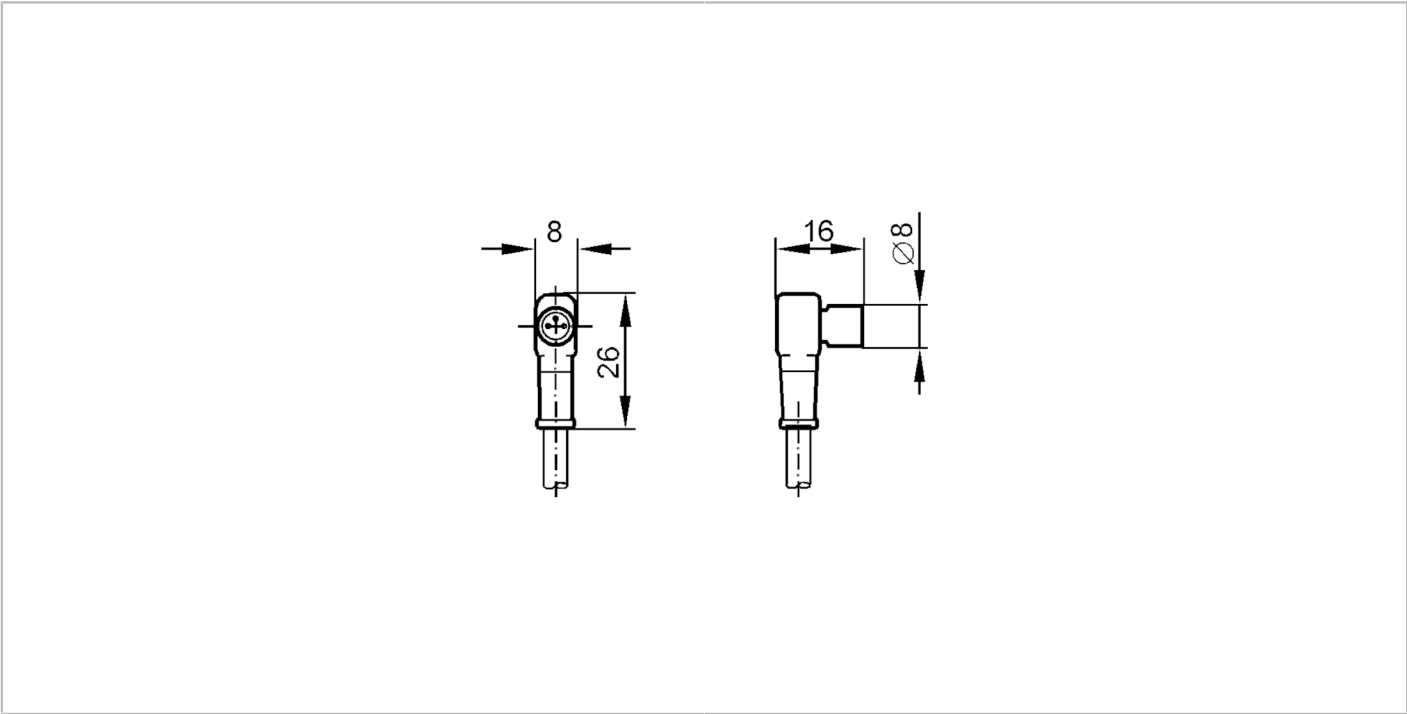

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 65
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	26 x 8 x 16
材質		TPU
外装材質		TPU
備考		
梱包数		1 個

E11059



コネクタ(ソケット)


ADOAG030--S0002A03

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: スナップイン
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: スナップイン

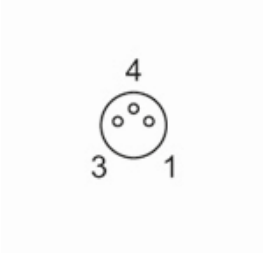

接続

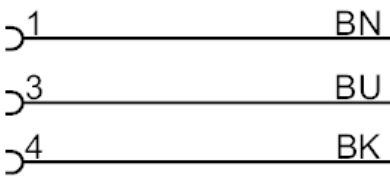

BN = 芯線色 : 茶
BK = 黒
BU = 青