


E11063



中間ケーブル

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

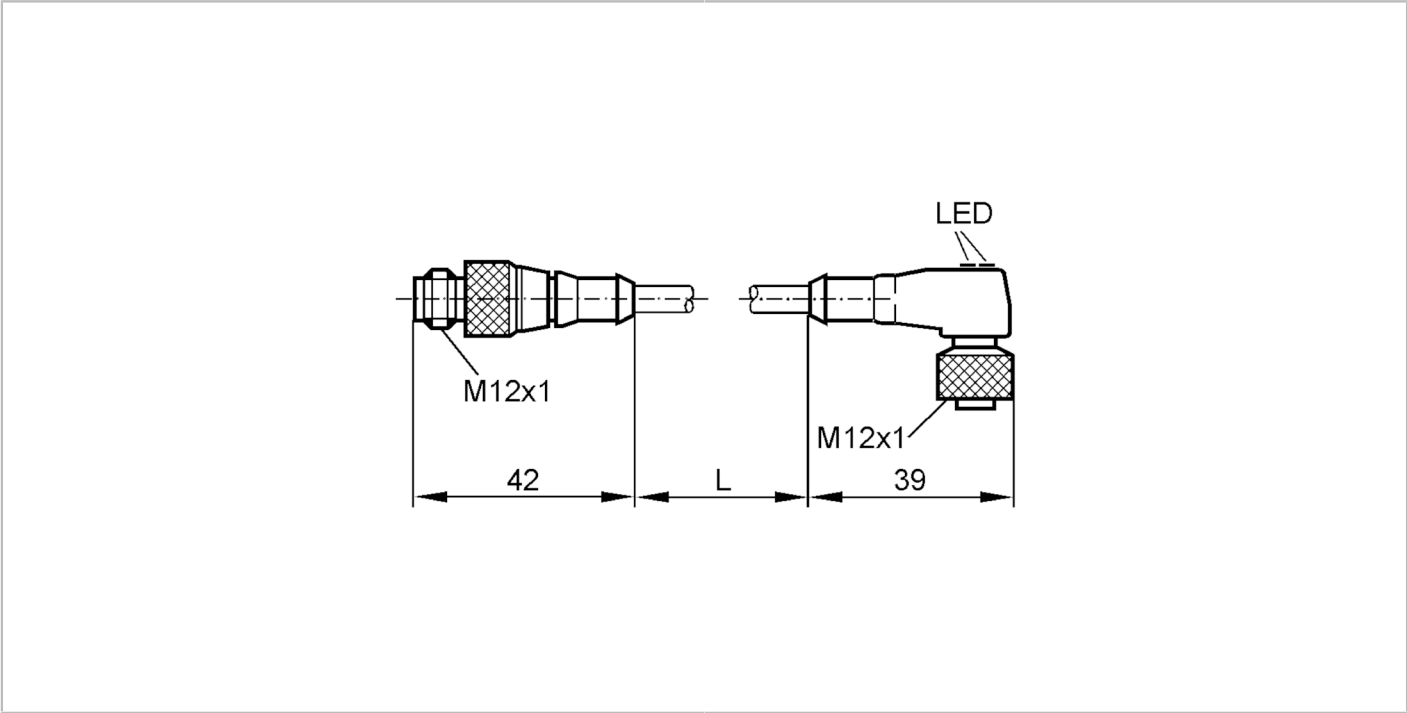

アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
材質	TPU	
外装材質	TPU	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数	1 個	

E11063



中間ケーブル

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.7 mm, 4 x 0.34 mm²

接続

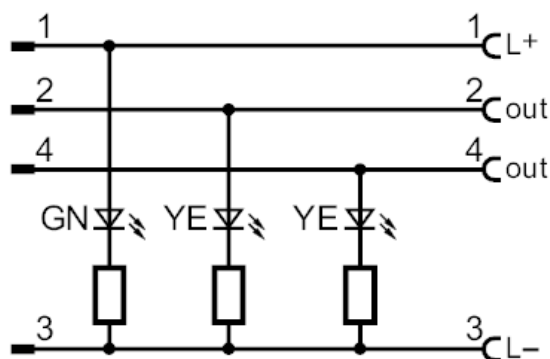

芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

