


E11068



中間ケーブルバルブプラグ付き

AVDAA031--S0005I03

廃止品 - 参考資料

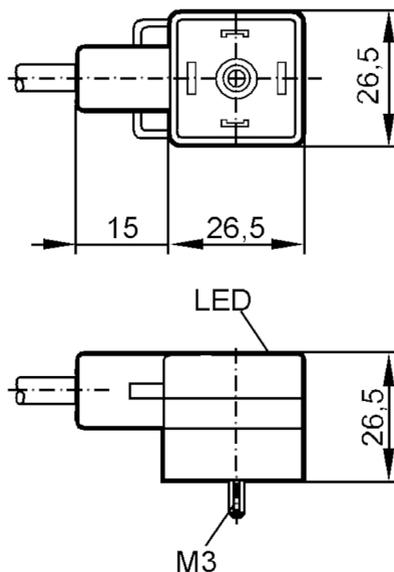

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	AC/DC < 24
過電圧保護	有, (VDR)

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~90
保護構造	IP 67

機械的仕様

材質	PUR
外装材質	PUR

ディスプレイ/パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
----	----------	-------------

アクセサリ

付属品	ねじ
	ラベル

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E11068



中間ケーブルバルブプラグ付き


AVDAA031--S0005I03

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR

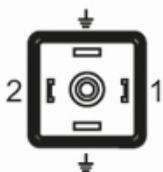

接続

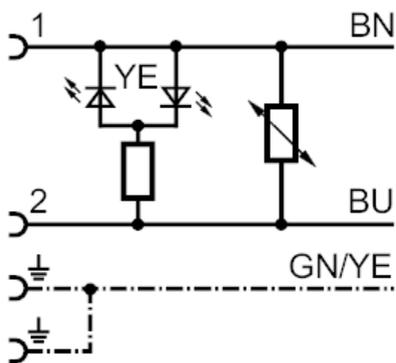

芯線色：
BN = 茶
BU = 青
GN/YE = 緑 / 黄