


E11069



Y型接続ケーブル

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

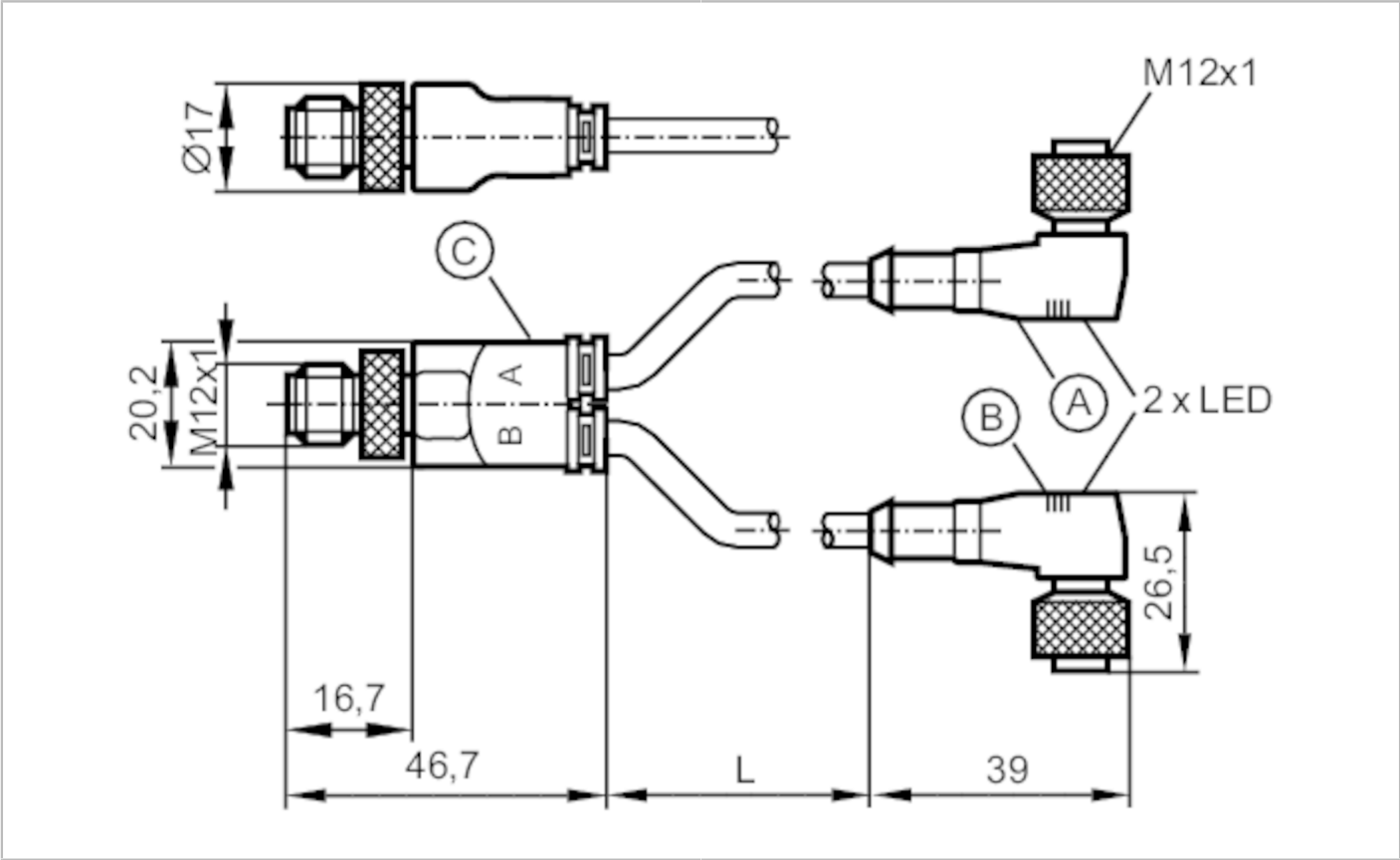

アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	17 x 20.2 x 46.7
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数		2
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個



Y型接続ケーブル

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 3 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

