




コネクタ(ソケット)

ADOAF030VAS0005E03

廃止品 - 参考資料

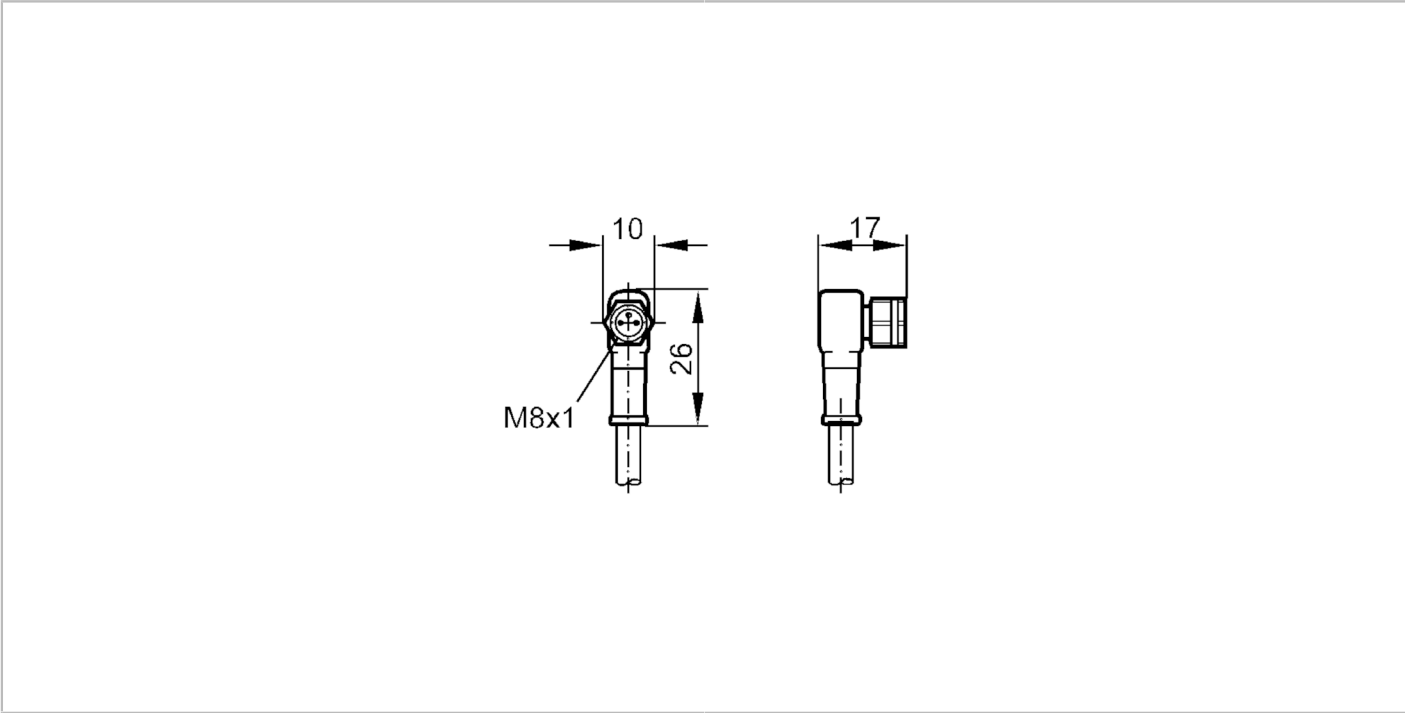

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	17 x 10 x 26
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		

電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)		



E11089



コネクタ(ソケット)
ADOAF030VAS0005E03

接続



BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
	青