


E11095



コネクタ(ソケット)
ADOGF030VAS0005E03

廃止品 - 参考資料

代替品: E11495
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

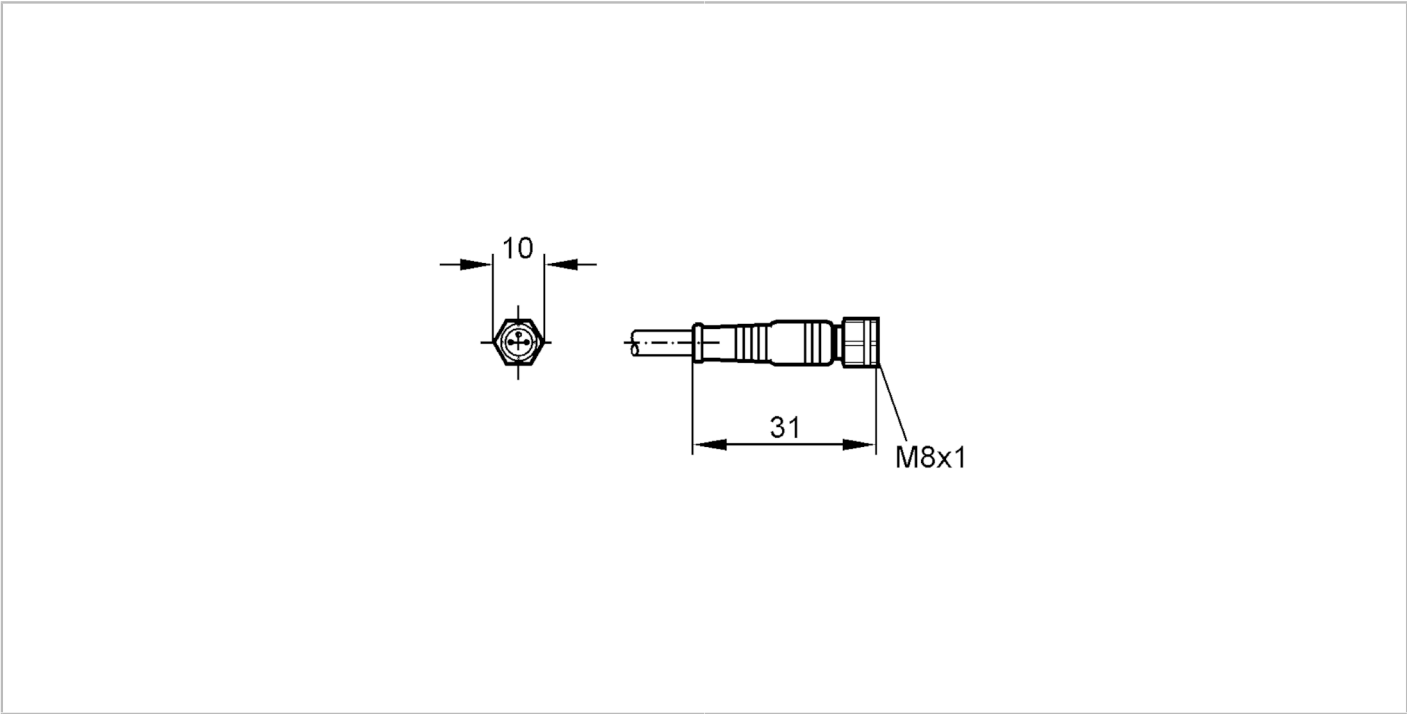

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67, (コネクタが接続されている場合)
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	10 x 10 x 31
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
備考		
梱包数		1 個

E11095



コネクタ(ソケット)

ADOGF030VAS0005E03

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)



接続



BN = 芯線色 : 茶
BK = 黒
BU = 青