

E11107




中間ケーブル

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC017
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

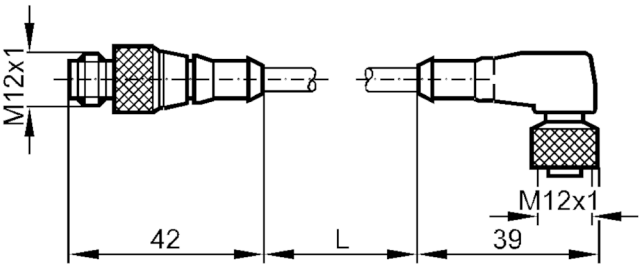

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E11107



中間ケーブル

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, $\varnothing$ 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x $\varnothing$ 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

