


E11112



ソケット 芯線接続可能
SDOAH050MSSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E11512
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

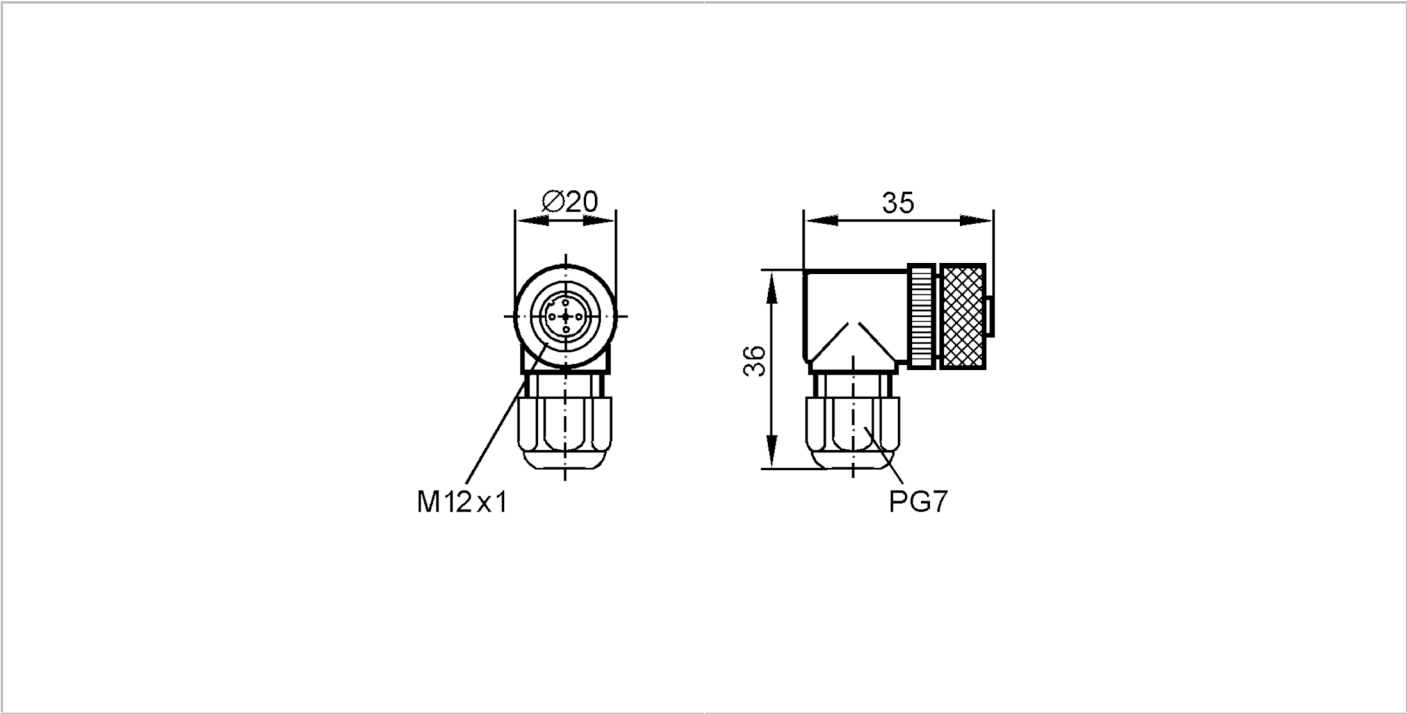

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	35 x 20 x 36
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11112



ソケット 芯線接続可能

SDOAH050MSSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブルグランド: PG 7

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

