


E11129



コネクタ(ソケット)
ADOAF030MSS0005X03

廃止品 - 参考資料

代替品: E11239
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

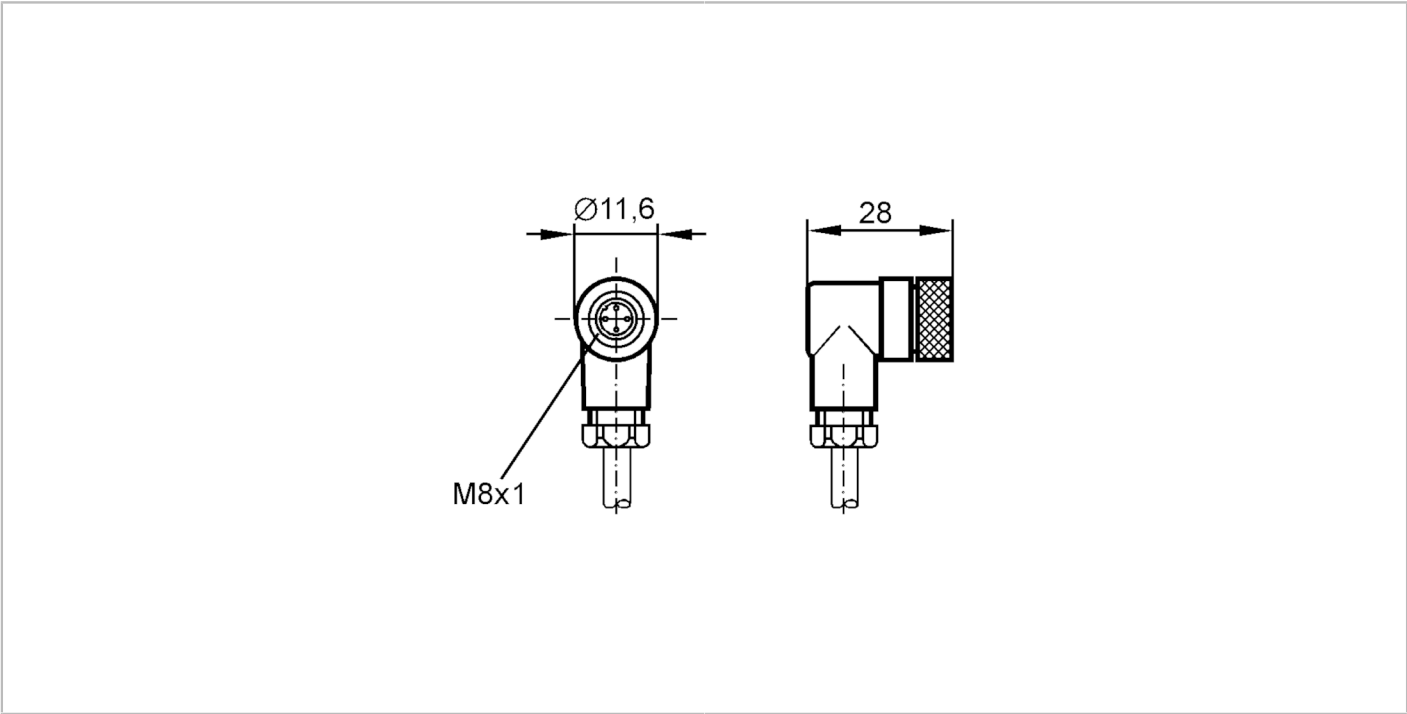

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PBT, PA
外装材質		PBT / PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11129



コネクタ(ソケット)

ADOAF030MSS0005X03

電気接続


ケーブル: 5 m, PTFE, 3 x 0.38 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT / PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

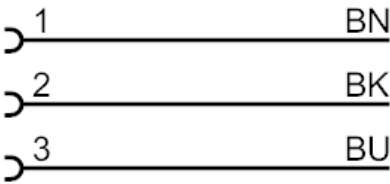

BN = 芯線色 :
BK = 茶
BU = 黒
 青