


E11130



コネクタ(ソケット)

ADOAF030MSS0010A03

廃止品 - 参考資料

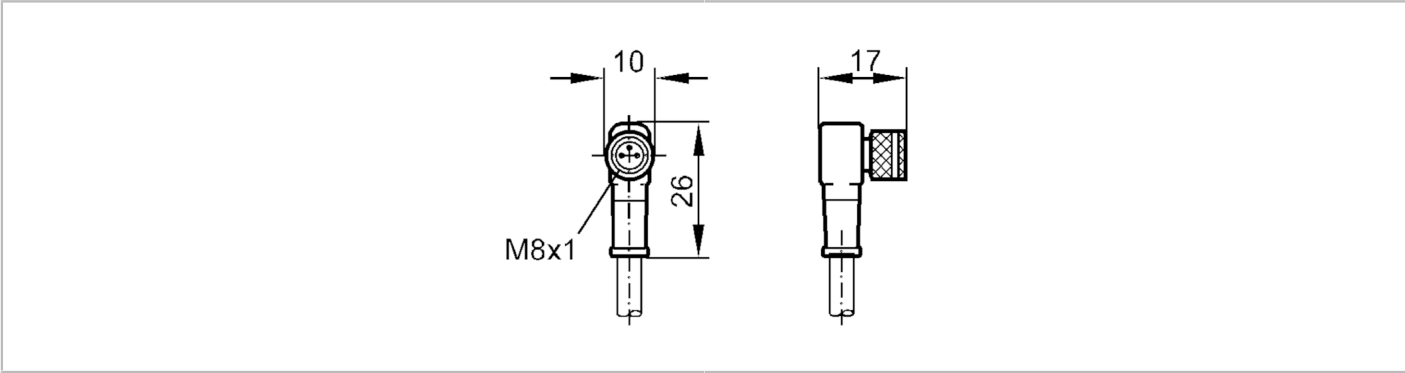

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

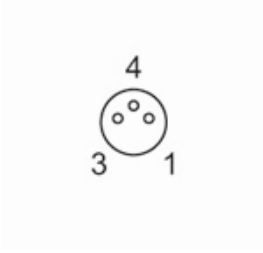


E11130



コネクタ(ソケット)
ADOAF030MSS0010A03

接続

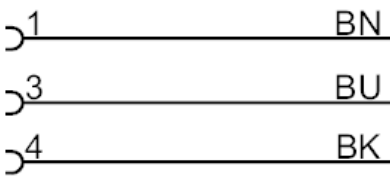

BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
	青