


E11143



コネクタ(プラグ)
ASTGH050MSS0010H05

廃止品 - 参考資料

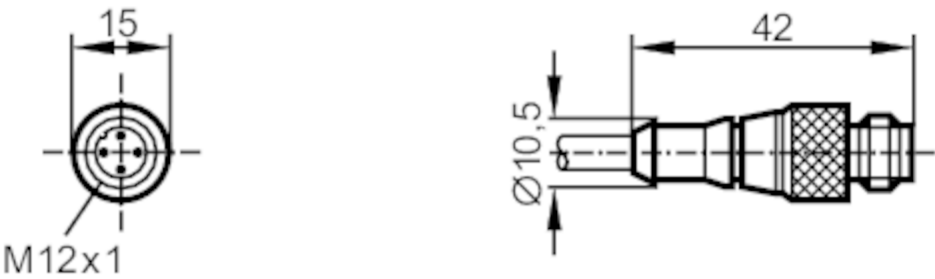

アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11143



コネクタ(プラグ)


ASTGH050MSS0010H05

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.6 mm, 5 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

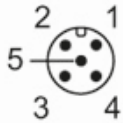

接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
WH =	白
YE =	黄色