


E11144



プラグ 芯線接続可能
SSTGH040ZDSFKSK

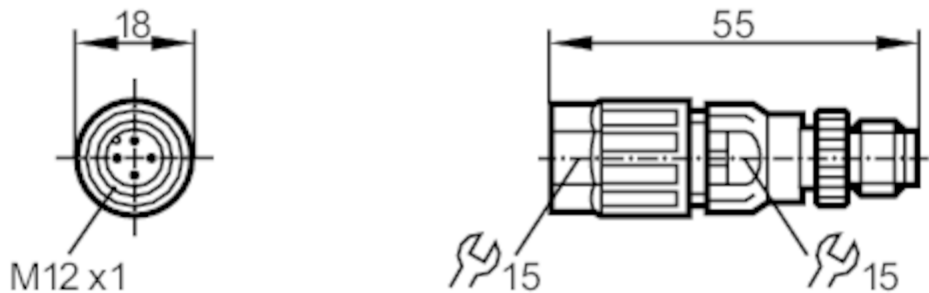

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	15.4
外形寸法	[mm]	18 x 18 x 55
材質		PA 6.6
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		亜鉛, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電氣接続	
フラットケーブル: 0.34~0.75 mm ² , 芯線被覆: PVC / PE, (Ø ~2.5 mm), ケーブル外被: Ø 4~7.5 mm	
電氣接続 - プラグ	

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: 亜鉛, ニッケルメッキ



E11144



プラグ 芯線接続可能
SSTGH040ZDSFKSK

接続

