



E11145



ソケット 芯線接続可能
SDOGH040PLSFKSK

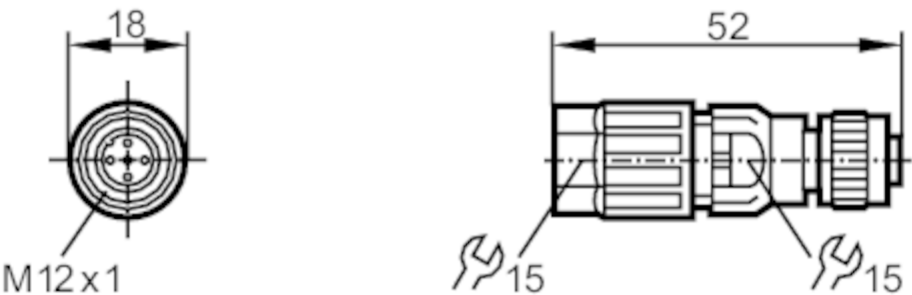

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	13.5
外形寸法	[mm]	18 x 18 x 52
材質		PA 6.6
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		PA 6.6
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
フラットケーブル: 0.34~0.75 mm ² , 芯線被覆: PVC / PE, (Ø ~2.5 mm), ケーブル外被: Ø 4~7.5 mm		
電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: PA 6.6		

 

E11145



ソケット 芯線接続可能
SDOGH040PLSFKSK

接続

