


E11157



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

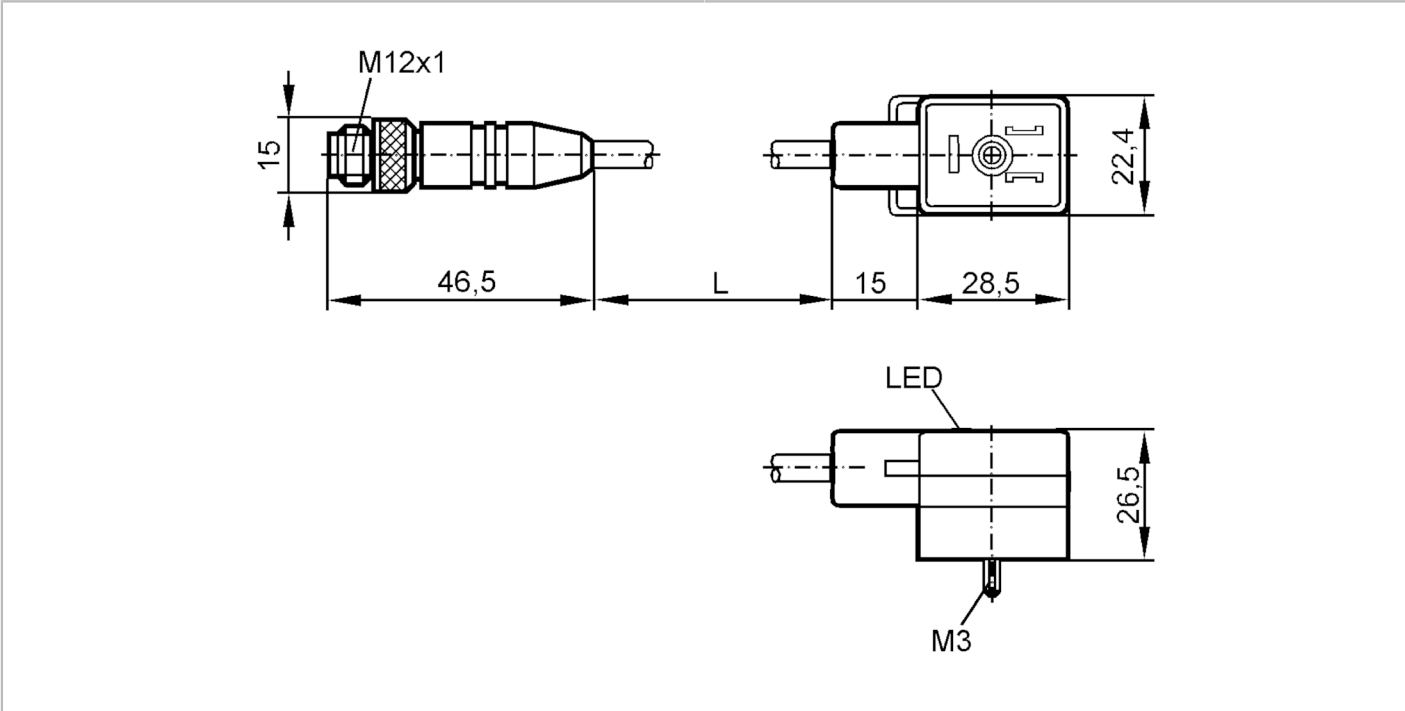

アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護	有, (VDR)	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質	TPU	
外装材質	TPU	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ねじ ラベル	
備考		
梱包数	1 個	

E11157




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

電気接続 - プラグ

 
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 1.5 m, PUR, ハロゲンフリー, 3 x 0.5 mm²

接続

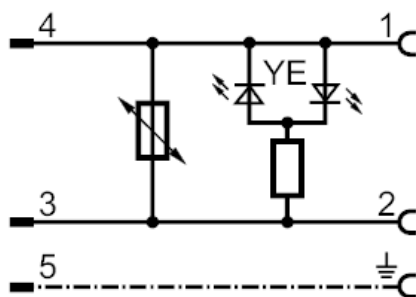

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

