


E11158



プラグ 芯線接続可能
SSTGF030ZDSFKPK

廃止品 - 参考資料

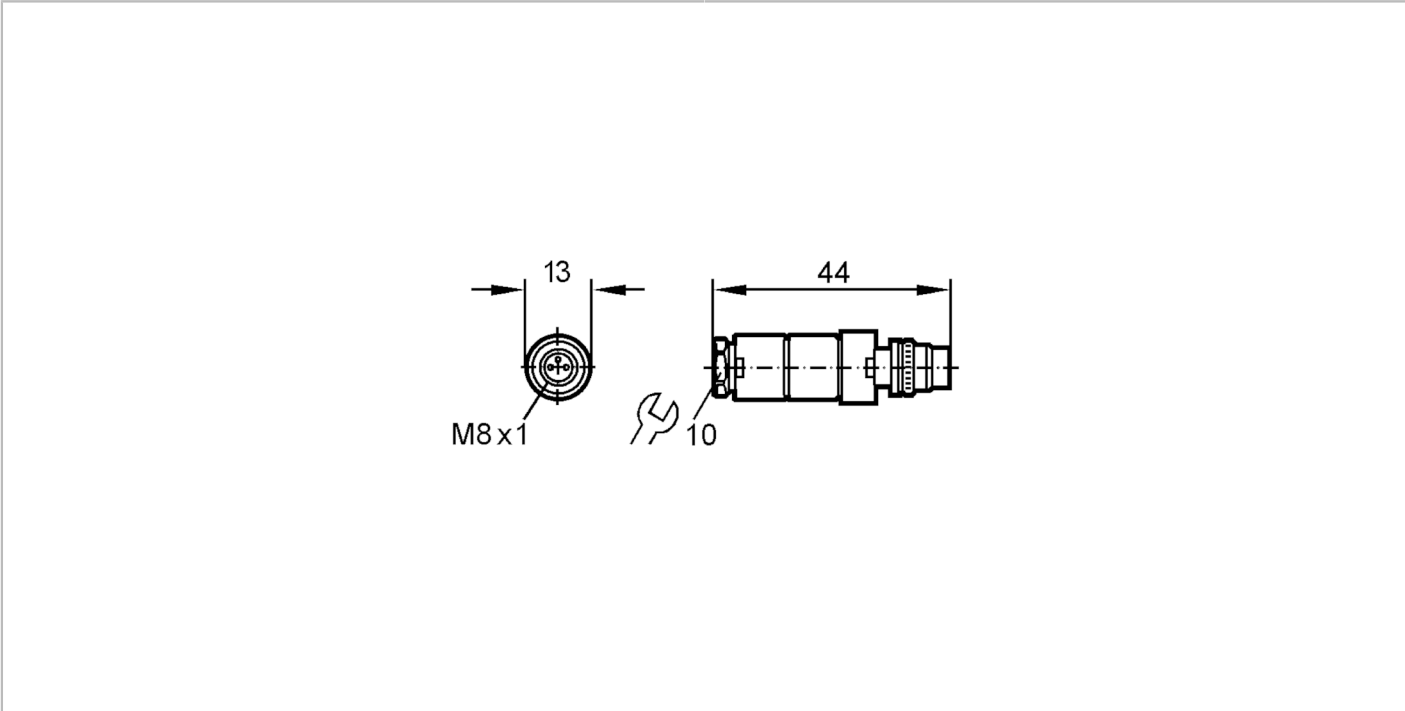

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III


使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	13 x 13 x 44
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		ZnAl / Ni合金

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
フラットケーブル: 0.14~0.34 mm², 芯線被覆: PVC / PETP, (Ø 1.0~1.55 mm), ケーブル外被: Ø 4~5 mm		

電気接続 - プラグ		
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: ZnAl / Ni合金		

 

E11158



プラグ 芯線接続可能
SSTGF030ZDSFKPK

接続

