


E11177



コネクタ(ソケット)
ADOAH040MSS0025H04

廃止品 - 参考資料

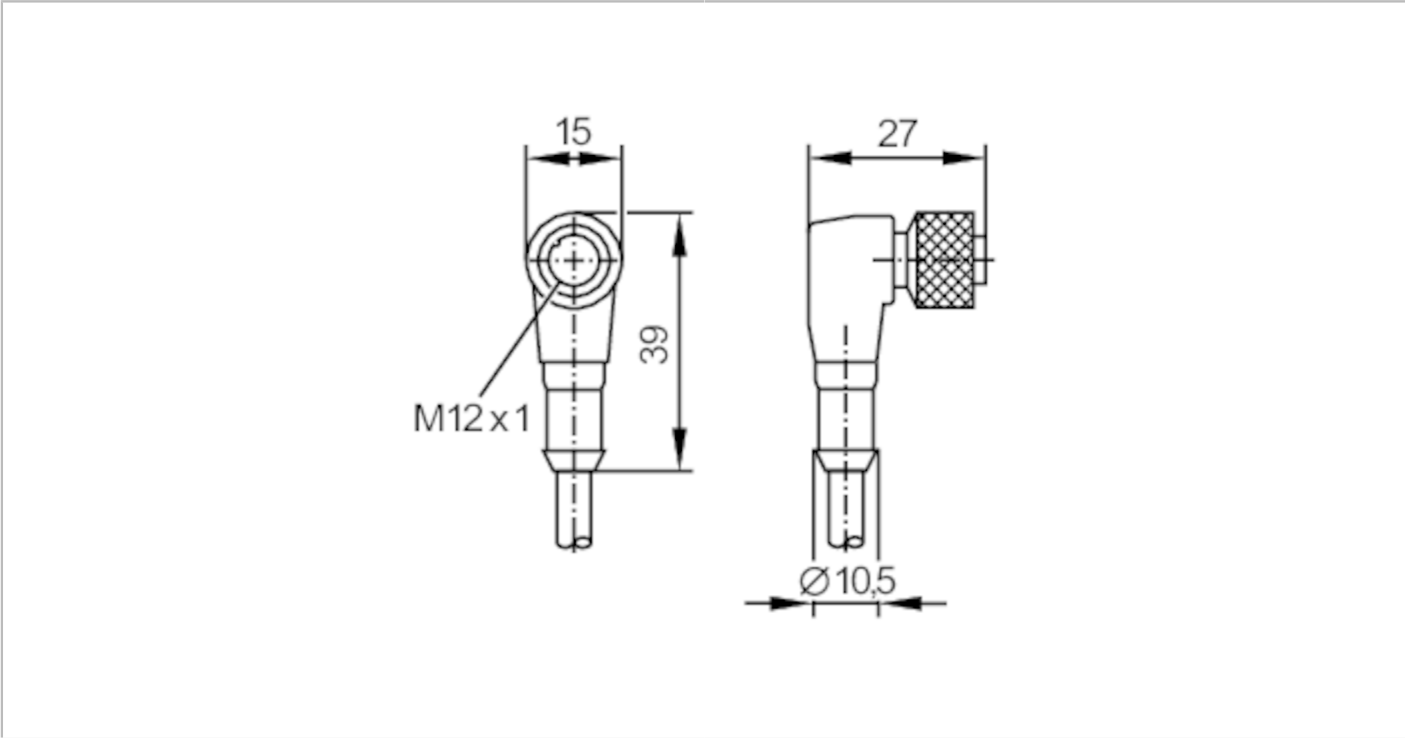

アプリケーション	
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~90
保護構造	IP 68
機械的仕様	
外形寸法	[mm] 27 x 15 x 39
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

E11177



コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0025H04

電気接続


ケーブル: 25 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 5 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

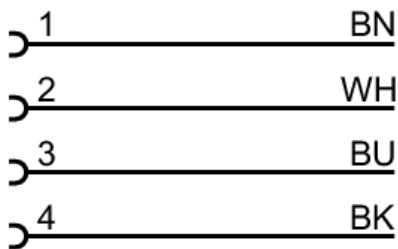

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白