


E11181



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: E11432
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

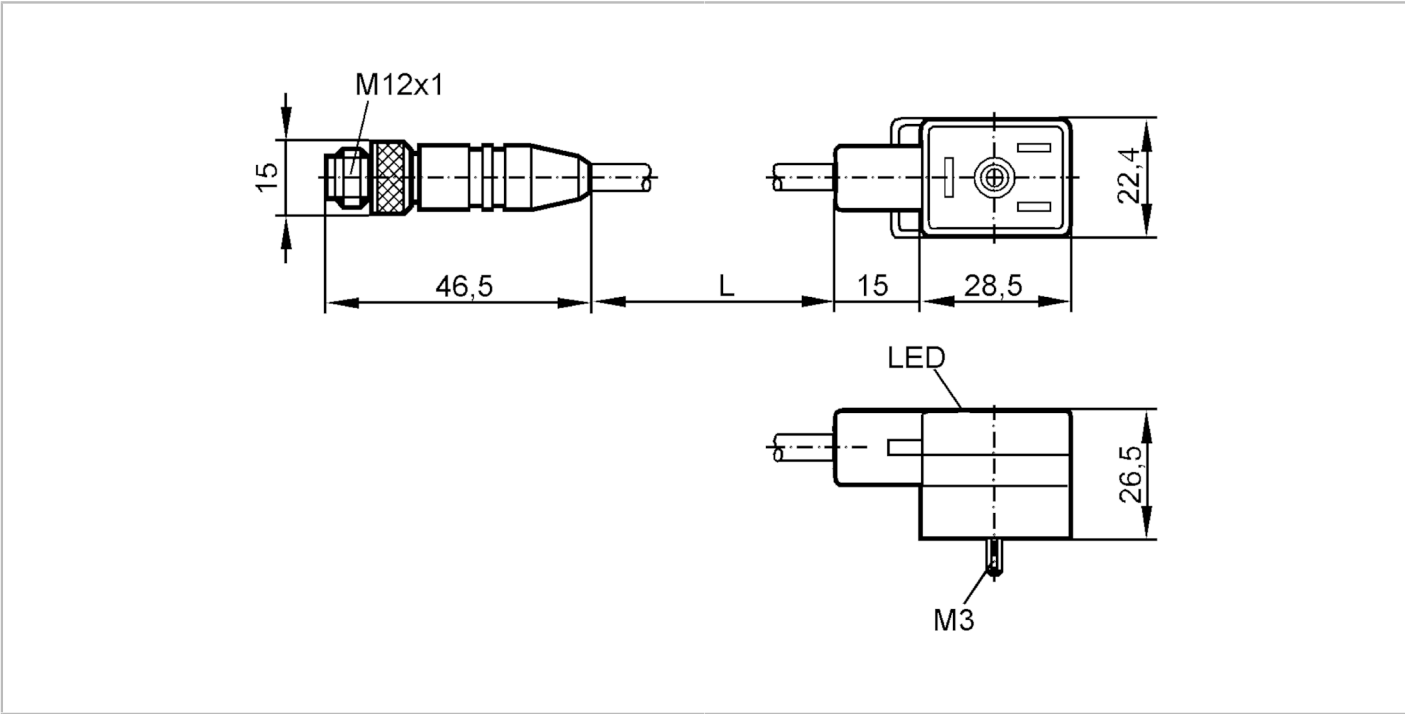

アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ねじ ラベル
備考		
梱包数		1 個

E11181



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, 3 x 0.5 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

