


E11183



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVSAB031--S01,5H03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

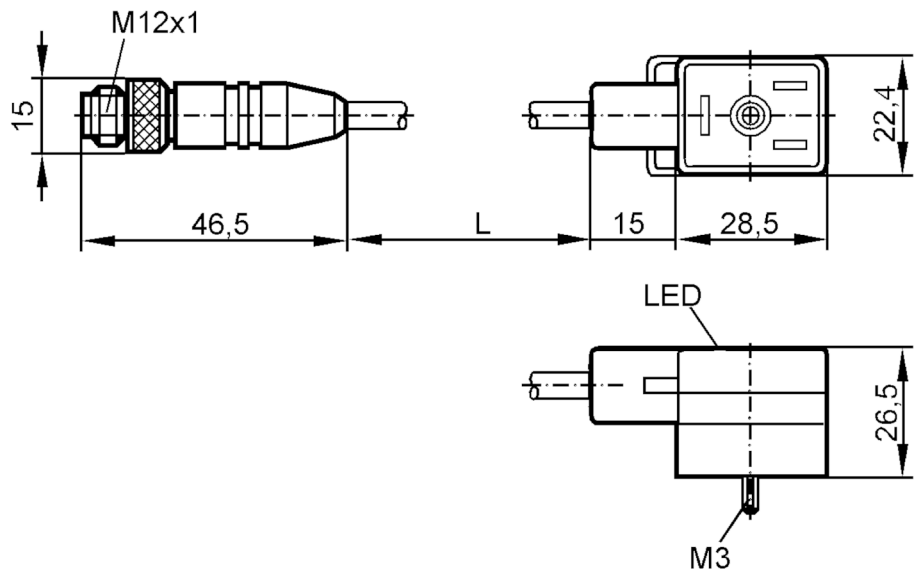

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
----	----------	-------------

アクセサリ

付属品	ねじ
	ラベル

備考

梱包数	1 個
-----	-----




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAB031--S01,5H03STGH030MSS

電気接続 - プラグ

 
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 1.5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, 3 x 0.5 mm²

接続

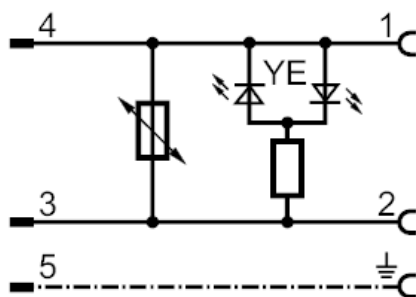

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

