


E11189



コネクタ(ソケット)

ADOGG040--S0005A03

廃止品 - 参考資料

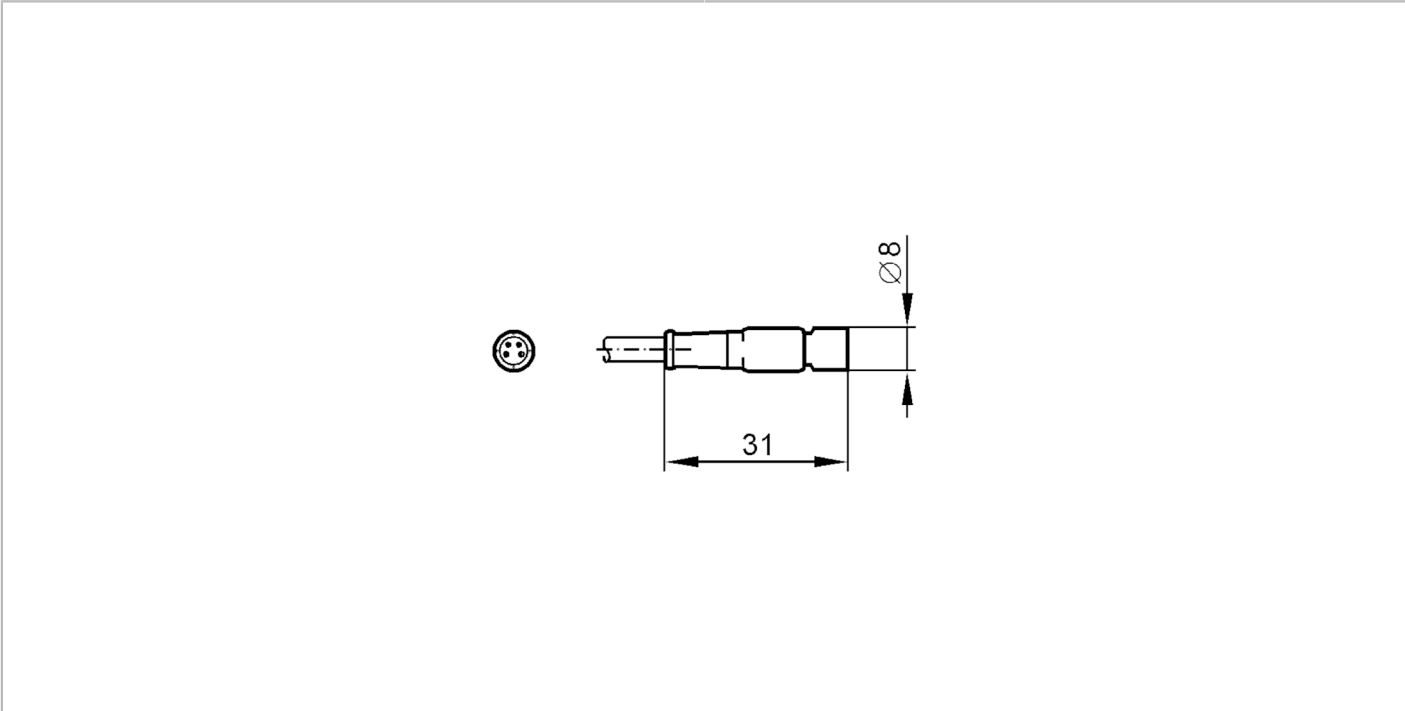

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III


使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 65

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	8 x 8 x 31
材質		TPU
外装材質		TPU

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
ケーブル: 5 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm ² (32 x Ø 0.1 mm)		

電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU		
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU		

 


E11189



コネクタ(ソケット)

ADOGG040--S0005A03

接続

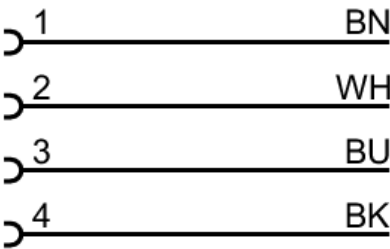

BK =

BN =

BU =

WH =

芯線色：
黒
茶
青
白