

E11195




組立てコネクタ(ソケット)

EDOGH080MSS00,5E08

廃止品 - 参考資料

代替品: E11601
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

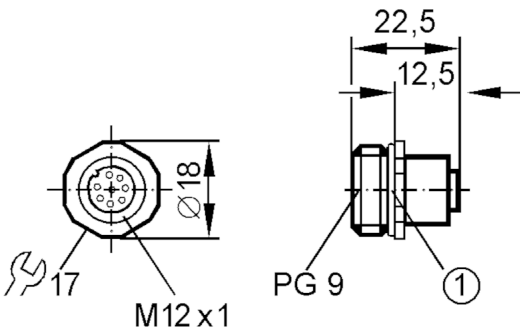

1 O-リング

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	AC < 30 / DC < 36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、取付ねじ		PG 9
材質		真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11195



組立てコネクタ(ソケット)


EDOGH080MSS00,5E08

電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ

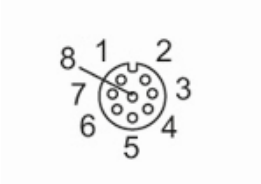

接続

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色