


# E11218

スプリッタボックス

ZD08F04HMSS0010H10



廃止品 - 参考資料

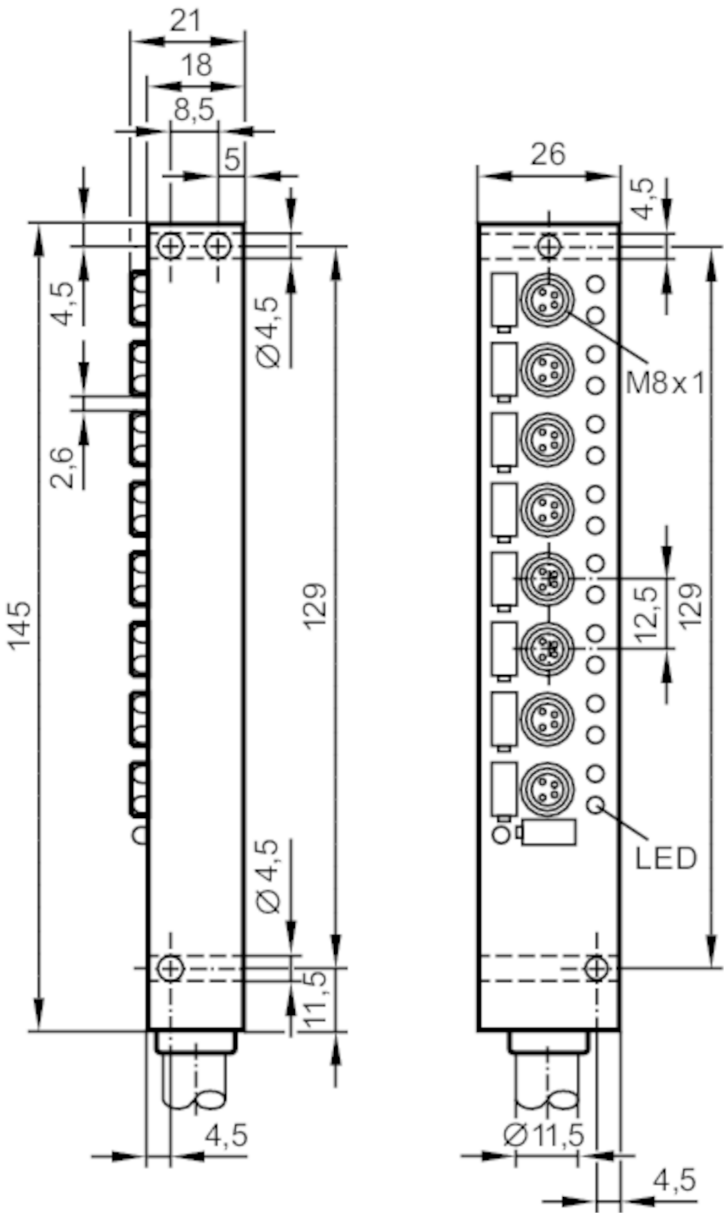

## アプリケーション

特長

ハロゲンフリー、金メッキ接点、耐摺動屈曲性

## 電氣的仕様

|                  |     |          |
|------------------|-----|----------|
| 使用電源電圧範囲         | [V] | DC 10～30 |
| 保護クラス            |     | III      |
| 最大開閉電流容量 (各ポート毎) | [A] | 2        |
| 最大負荷電流 (合計)      | [A] | 6        |

## 使用環境条件

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 使用周囲温度 | [°C] | -20～80 |
| 保護構造   |      | IP 67  |

# E11218



スプリッタボックス  
ZDO8F04HMSS0010H10

| 機械的仕様                                                                                                                         |          |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 重量                                                                                                                            | [g]      | 1443.2                                          |
| 外形寸法                                                                                                                          | [mm]     | 21 x 26 x 145                                   |
| 材質                                                                                                                            |          | PBT GF20, 真鍮, ニッケルメッキ                           |
| 外装材質                                                                                                                          |          | PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ                          |
| スプリッタボックスポート点数                                                                                                                |          | 8                                               |
| 接続                                                                                                                            |          | M8                                              |
| 耐摺動屈曲性                                                                                                                        |          | 有                                               |
| 耐摺動屈曲性                                                                                                                        | 曲げ半径     | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|                                                                                                                               | 移動速度     | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                                                                                                               | 曲げサイクル   | > 5 Mio.                                        |
|                                                                                                                               | 耐捻回性     | ± 180 °/m                                       |
| ディスプレイ / パーツ                                                                                                                  |          |                                                 |
| 表示                                                                                                                            | スイッチング状態 | 16 x LED, 黄色                                    |
|                                                                                                                               | 動作       | 1 x LED, 緑                                      |
| 備考                                                                                                                            |          |                                                 |
| 梱包数                                                                                                                           |          | 1 個                                             |
| 電気接続                                                                                                                          |          |                                                 |
| ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 9.1 mm, 16 x 0.34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (96 x Ø 0.1 mm ) |          |                                                 |
| 電気接続 - スロット                                                                                                                   |          |                                                 |
| コネクタ式: 8 x M8; コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ                                               |          |                                                 |
|                                                                                                                               |          |                                                 |

# E11218



## スプリッタボックス

ZDO8F04HMSS0010H10

### 接続



|      |    |
|------|----|
| BK = | 黒  |
| BN = | 茶  |
| BU = | 青  |
| GN = | 緑  |
| GY = | 灰  |
| PK = | 桃  |
| RD = | 赤  |
| VT = | 紫  |
| WH = | 白  |
| YE = | 黄色 |

芯線色：

# E11218

スプリッタボックス

ZDO8F04HMSS0010H10

