


E11219

スプリッタボックス

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS



廃止品 - 参考資料

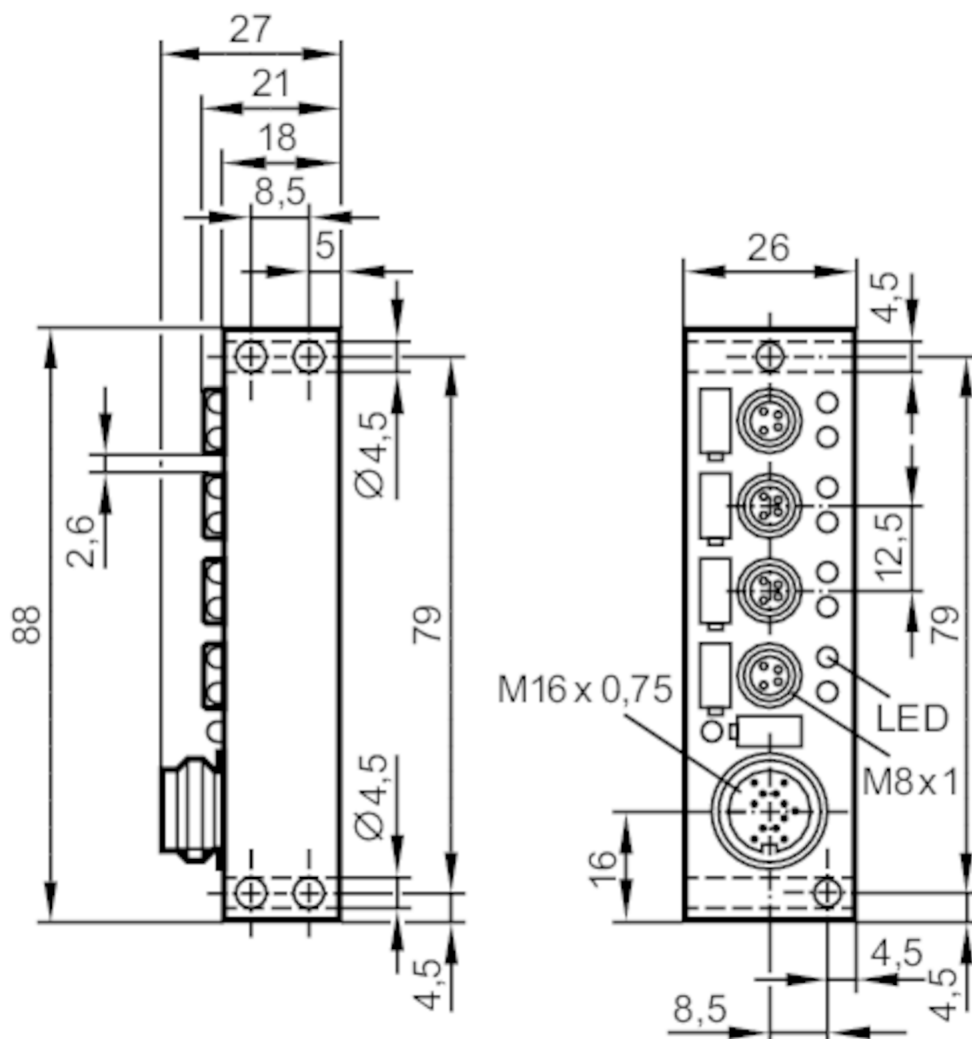

アプリケーション

特長

金メッキ接点

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	6

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	85.8
材質		PBT GF20, 真鍮, ニッケルメッキ
外装材質		PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ

E11219



スプリッタボックス

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

スプリッタボックスポート点数	4
接続	M8

ディスプレイ / パーツ


表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----


電気接続 - スロット

 コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M16, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

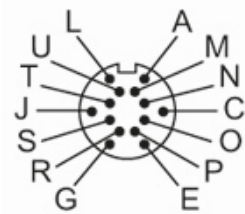

接続

