


# E11228



## Y型接続ケーブル


YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

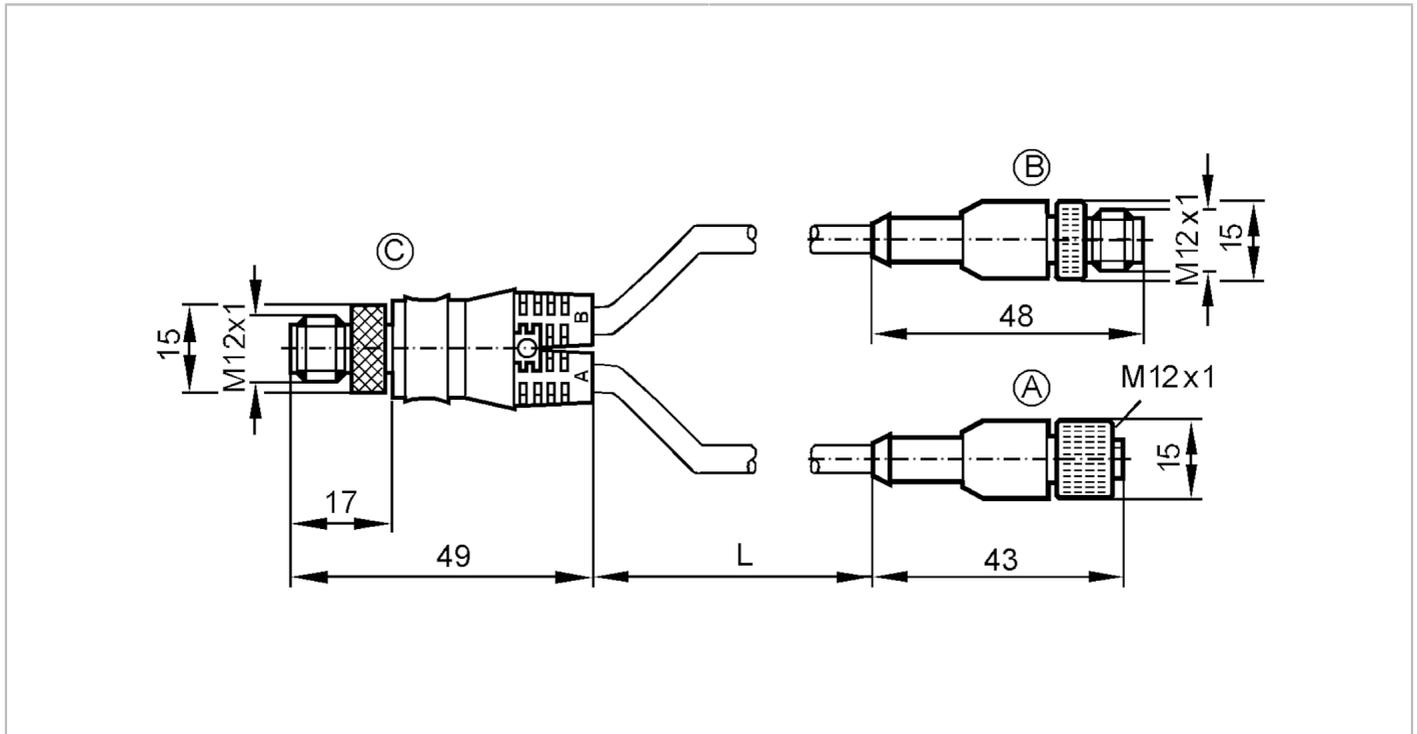

アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電気的仕様	
使用電源電圧範囲	[M] AC < 30 / DC < 36
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~80
保護構造	IP 68
機械的仕様	
重量	[g] 63
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

### 電気接続 - ソケット A

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質, コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

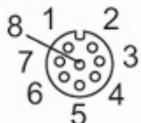


# E11228



## Y型接続ケーブル

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

### 接続

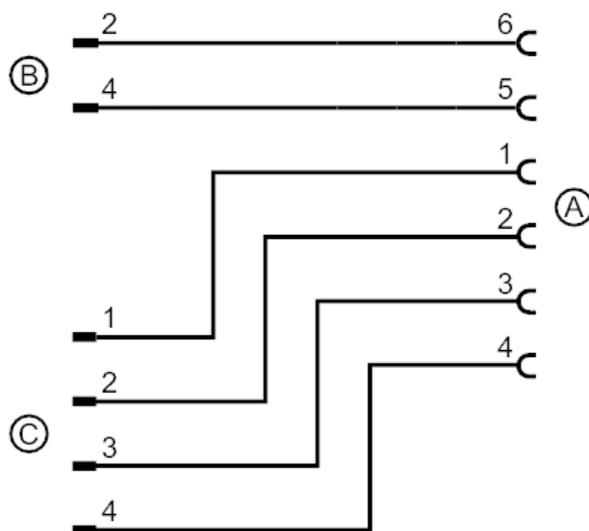

#### 電気接続 - プラグ B

ケーブル: 0.15 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒,  $\varnothing$  6.2 mm,  $2 \times 0.25 \text{ mm}^2$

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



#### 電気接続 - プラグ C

ケーブル: 0.15 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒,  $\varnothing$  6.2 mm,  $4 \times 0.25 \text{ mm}^2$

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

