

E11230



中間ケーブル

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS



アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	331.8
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11230




中間ケーブル

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

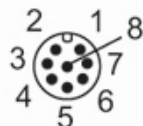

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6.8 mm, 8 x 0.25 mm²

接続

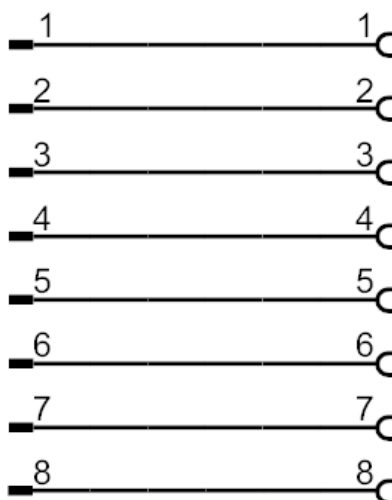

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

