


E11238



中間ケーブルバルブプラグ付き
AVDAA031--S0020A03

廃止品 - 参考資料

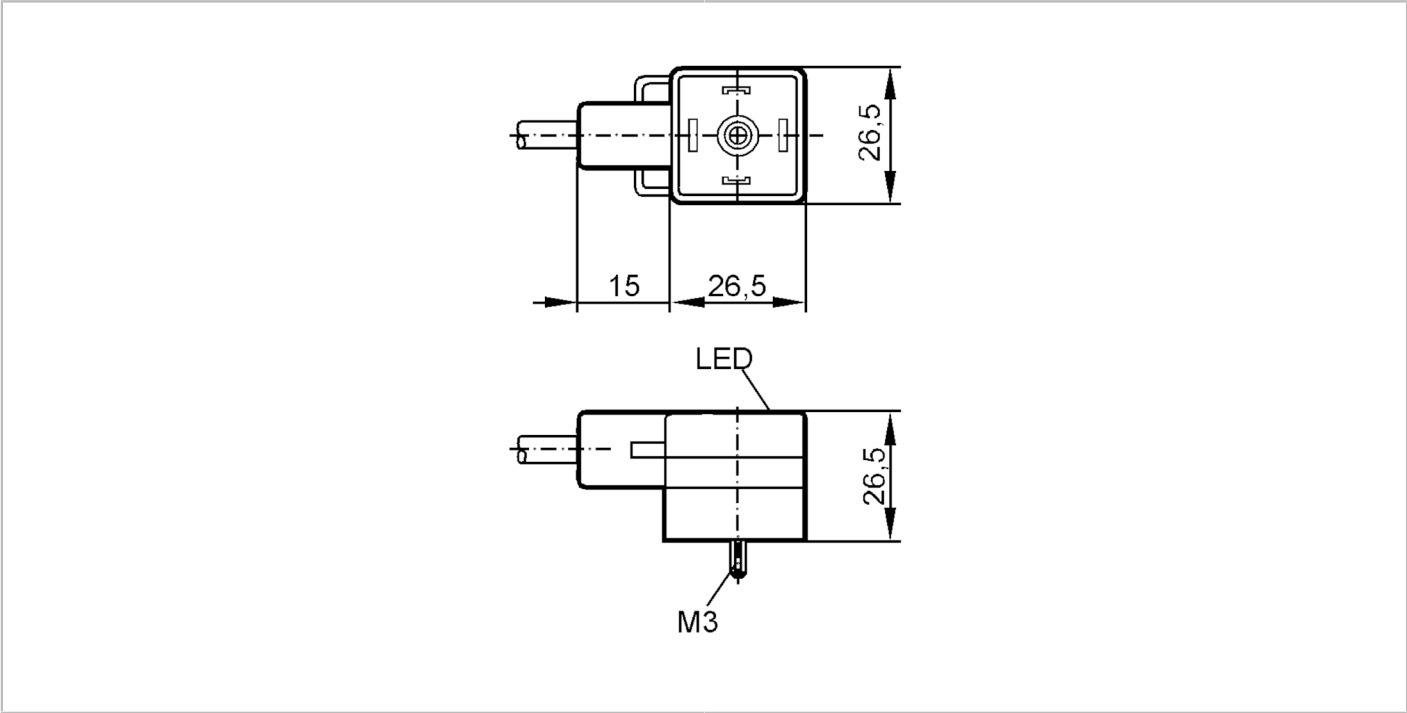

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ねじ
		ラベル
備考		
梱包数		1 個

E11238



中間ケーブルバルブプラグ付き


AVDAA031--S0020A03

電気接続


ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 5 mm, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR

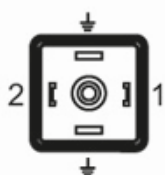

接続

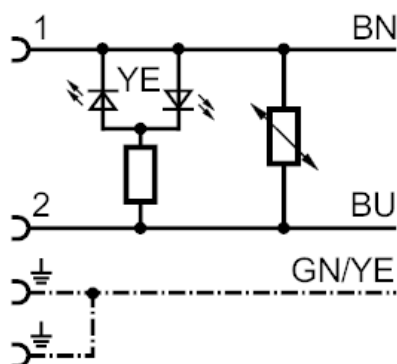

BN = 茶
BU = 青
GN/YE = 緑 / 黄