


E11246



コネクタ(ソケット)
ADOGB050PLS0005E05

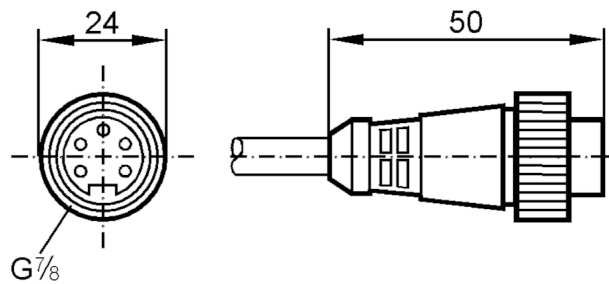

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	498.2
外形寸法	[mm]	24 x 24 x 50
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		TPU
備考		
梱包数		1 個

電氣接続	
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 5 x 0.75 mm² / AWG 18	

電氣接続 - ソケット	
コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: TPU	




E11246



コネクタ(ソケット)
ADOGB050PLS0005E05

接続

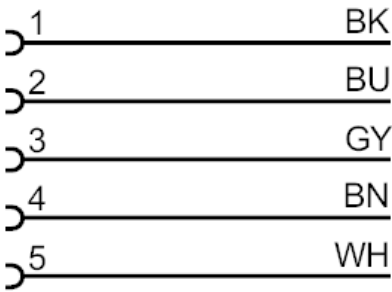

BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
GY =	青
WH =	灰
	白