


E11248



コネクタ(ソケット)
ADOAA050MSS0005H04

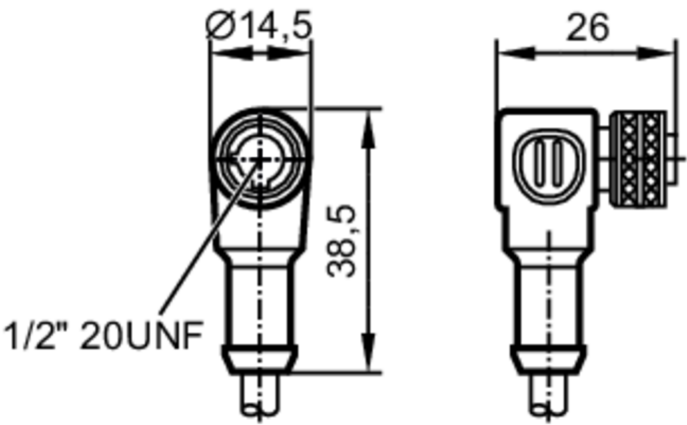

アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	165.2
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11248



コネクタ(ソケット)

ADOAA050MSS0005H04

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.7 mm, 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 1/2", L型, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

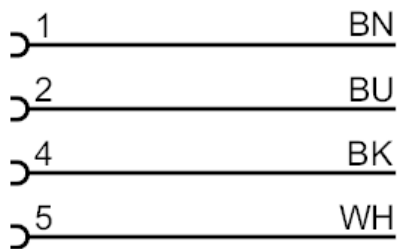

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色 :