


E11252



ソケット 芯線接続可能
SDOAH040VASFKPG

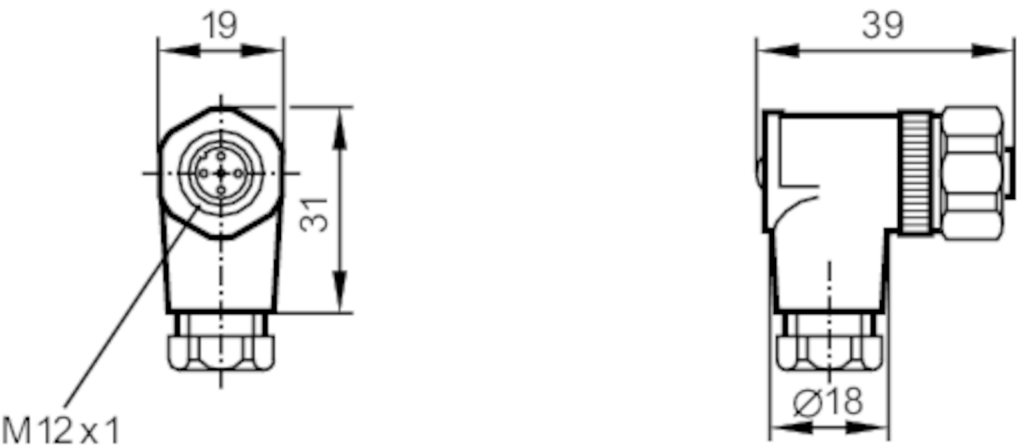

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	28.2
外形寸法	[mm]	39 x 19 x 31
材質		PBT
外装材質		PBT
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E11252



ソケット 芯線接続可能

 
SDOAH040VASFKPG

電気接続

ネジ端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 6 \sim 8 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ



接続

