


E11253



コネクタ(プラグ)  
ASTGH050MSS0002H05

廃止品 - 参考資料

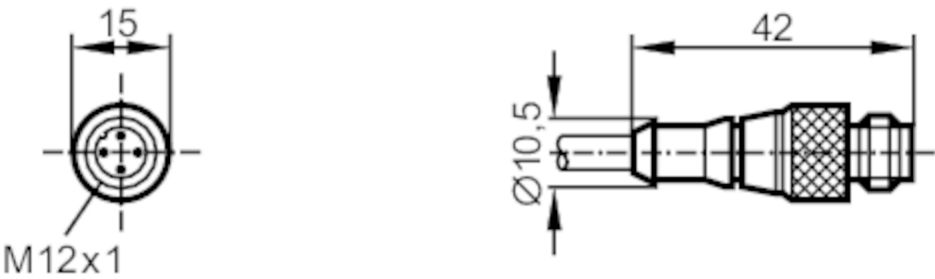

| アプリケーション |                       |
|----------|-----------------------|
| 特長       | ハロゲンフリー               |
| 電氣的仕様    |                       |
| 使用電源電圧範囲 | [V] AC < 30 / DC < 36 |
| 使用環境条件   |                       |
| 使用周囲温度   | [°C] -25～90           |
| 保護構造     | IP 67                 |
| 機械的仕様    |                       |
| 外形寸法     | [mm] 15 x 15 x 42     |
| 材質       | TPU                   |
| 外装材質     | TPU                   |
| ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ           |
| 備考       |                       |
| 梱包数      | 1 個                   |

# E11253



コネクタ(プラグ)


ASTGH050MSS0002H05

## 電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.6 mm, 5 x 0.5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0.2 mm )

## 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

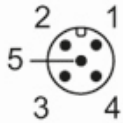

## 接続

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BN    |
| 2 | WH    |
| 3 | BU    |
| 4 | BK    |
| 5 | GN/YE |

|      |      |
|------|------|
|      | 芯線色: |
| BK = | 黒    |
| BN = | 茶    |
| BU = | 青    |
| GN = | 緑    |
| WH = | 白    |
| YE = | 黄色   |