


E11273



コネクタ(ソケット)

ADOGR040PLS0002H

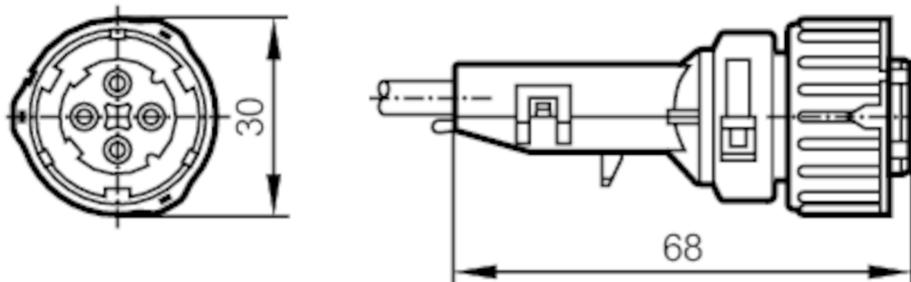

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 9.6~30
----------	-----	-----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~85
--------	------	--------

保護構造	IP 67, IP 69K
------	---------------

機械的仕様

重量	[g]	106.5
----	-----	-------

外形寸法	[mm]	30 x 30 x 68
------	------	--------------

材質	Hytrel G-4774
----	---------------

外装材質	Hytrel G-4774
------	---------------

ロックリング材質	Hytrel G-4774
----------	---------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E11273



コネクタ(ソケット)


AD0GR040PLS0002H

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, 4 x 0.5 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x バヨネット, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: Hytrel G-4774 , 締結部: Hytrel G-4774

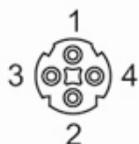

接続

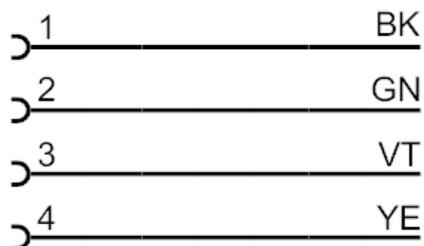

芯線色：
BK = 黒
GN = 緑
VT = 紫
YE = 黄色