


E11293



組付け用プラグ
ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

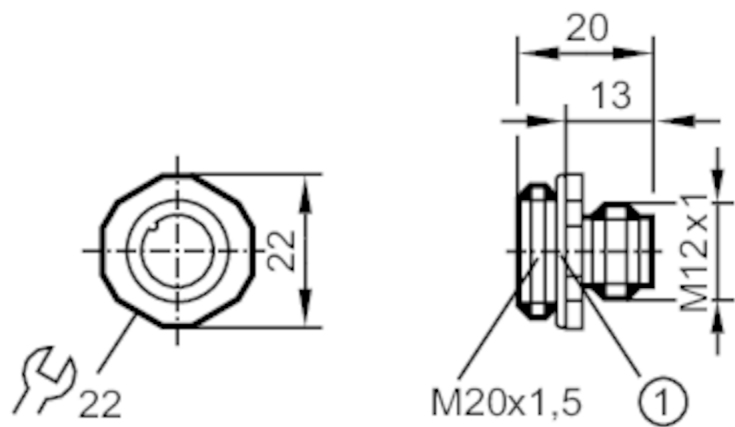

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	22.6
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ		M20
材質		真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11293



組付け用プラグ

 
ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

電気接続

ケーブル: 0.05 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.25 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白