

E11296




コネクタ(プラグ)

ASTGH030VAS0001A03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC076
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

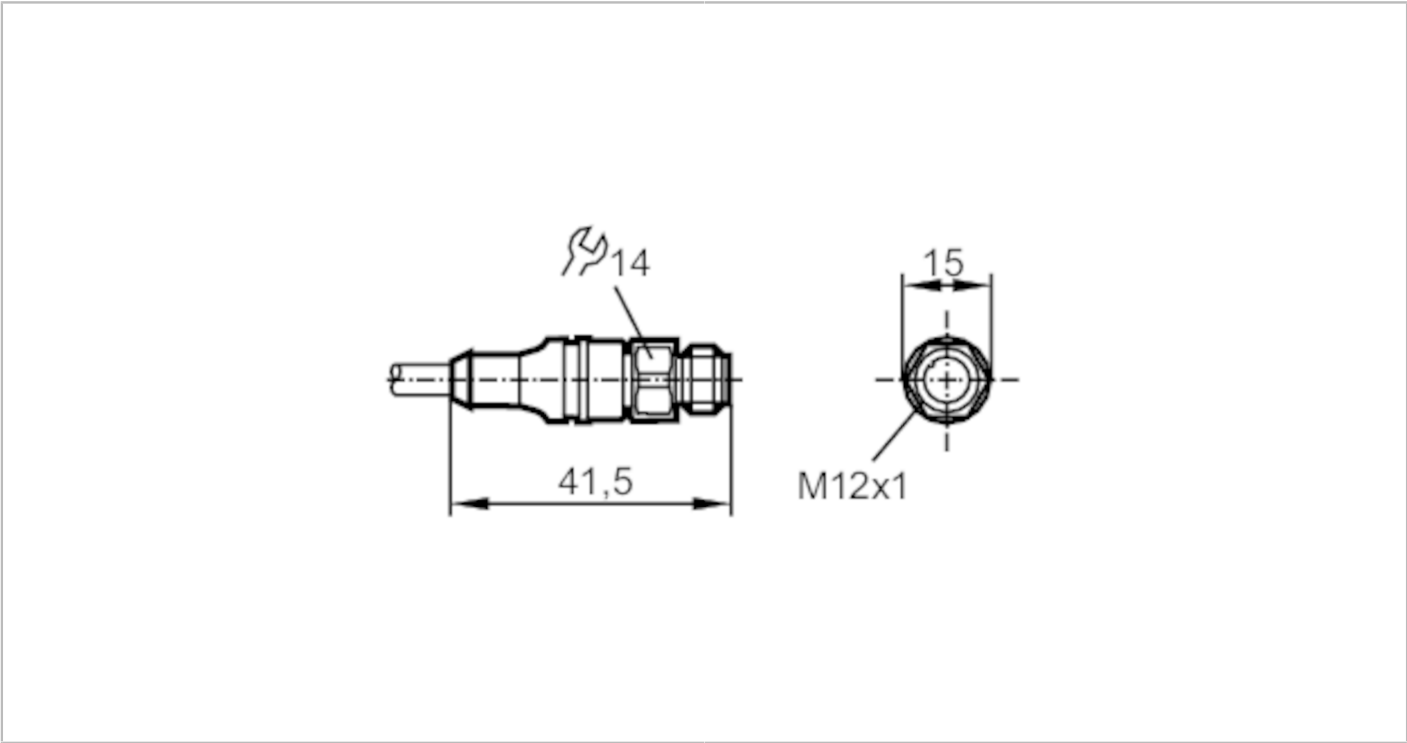

アプリケーション	
特長	シリコンフリー
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~70
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外形寸法	[mm] 15 x 15 x 41.5
材質	塩化ビニール (PVC)
外装材質	塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考	
梱包数	1 個

E11296



コネクタ(プラグ)


ASTGH030VAS0001A03

電気接続

ケーブル: 1 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)

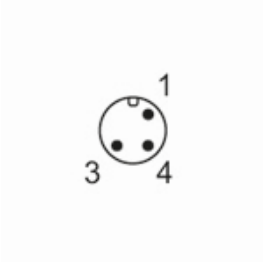

接続

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

芯線色：
黒
茶
青