


E11299



中間ケーブル

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

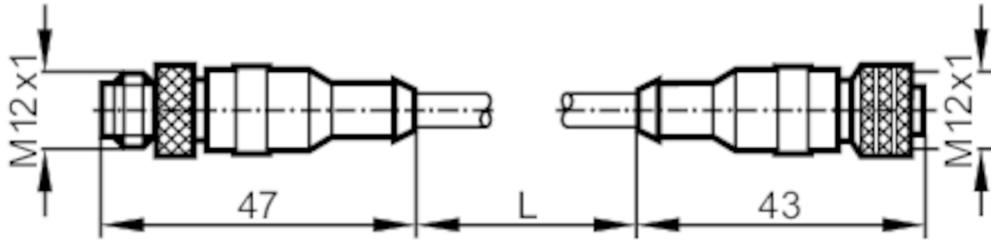

アプリケーション

特長

ハロゲンフリー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[M]

AC < 250 / DC < 300

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~80

保護構造

IP 68

機械的仕様

材質

PUR

外装材質

PUR

ロックリング材質

真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数

1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質, コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E11299



中間ケーブル

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, \varnothing 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x \varnothing 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

