

E11301



中間ケーブル

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料



アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~80
保護構造	IP 68
機械的仕様	
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個
電気接続 - プラグ	

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E11301




中間ケーブル

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続

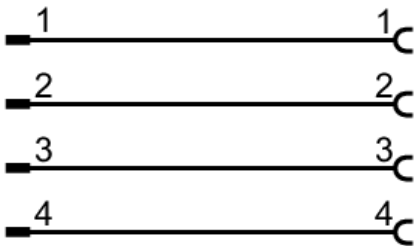

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

