


E11311



コネクタ(ソケット)
ADOGH080MSS0010H08

8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。
センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認ください。(データシート参照)

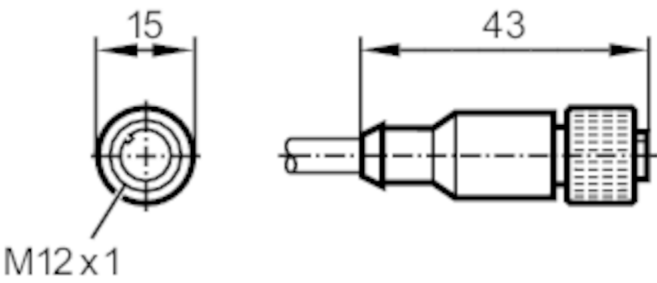

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	618.1
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 43
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11311



コネクタ(ソケット)


ADOGH080MSS0010H08

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, 黒, Ø 6.2 mm, 8 x 0.25 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

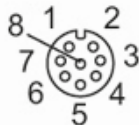

接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

DIN EN 60947-5-2 規格による色 芯線色 :

BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GY =	灰
PK =	桃
OG =	オレンジ色
VT =	紫
WH =	白