


E12422



Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

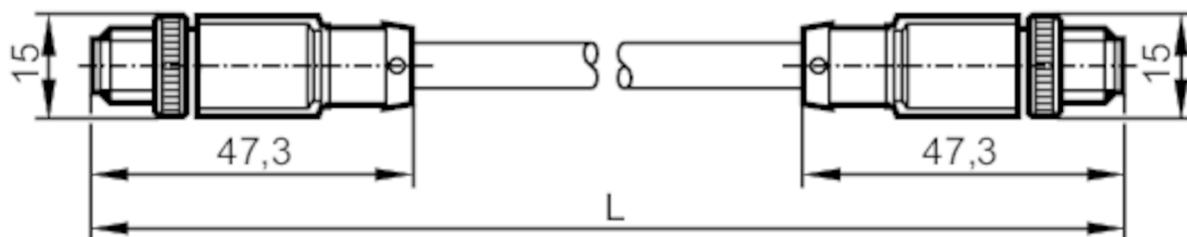

アプリケーション

| | |
|----|--------------------|
| 特長 | 金メッキ接点, シールドケーブル |
| 仕様 | Ethernetケーブル, Dコード |

電氣的仕様

| | |
|-----------------|-------------------|
| 使用電源電圧範囲 [V] | AC < 50 / DC < 60 |
| 保護クラス | III |
| 最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |

使用環境条件

| | |
|-------------|--------|
| 使用周囲温度 [°C] | -20~90 |
| 保護構造 | IP 67 |

機械的仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 重量 [g] | 66.1 |
| 外形寸法 [mm] | 15 x 15 x 47.3 |
| 材質 | TPU |
| 外装材質 | TPU |
| ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ |

備考

| | |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

E12422



Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, シールド, 4 x 0.34 mm²

接続

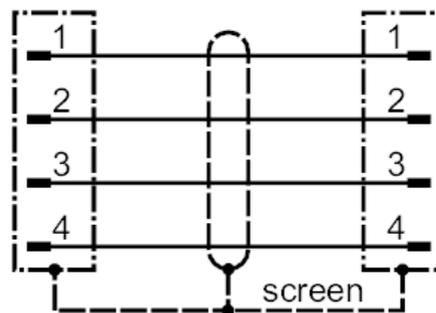

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

