


E12423



Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

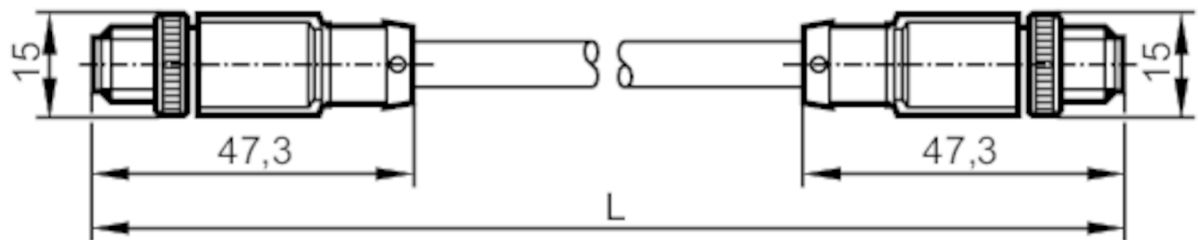

アプリケーション

特長	金メッキ接点, シールドケーブル
仕様	Ethernetケーブル, Dコード

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 50 / DC < 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	1369
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47.3
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



電気接続

ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, シールド, 4 x 0.34 mm²

接続

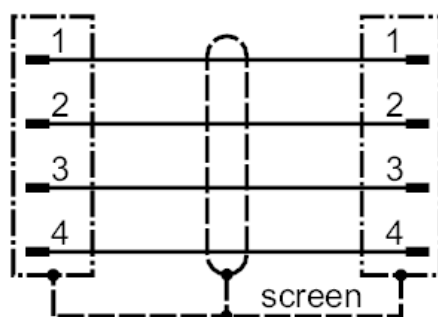

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

