


# E12425



中間ケーブル

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

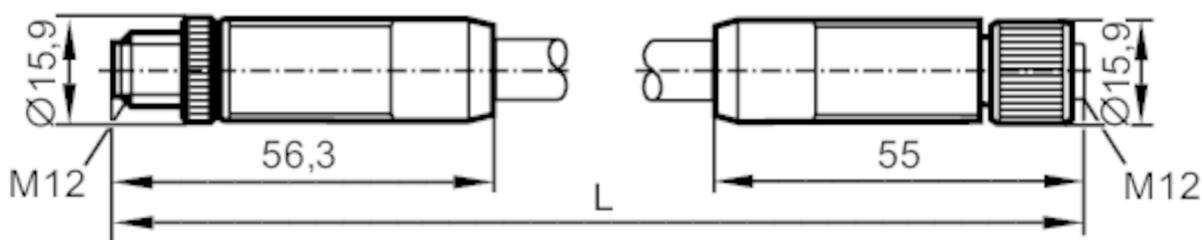

CE

アプリケーション									
特長	金メッキ接点, 耐摺動屈曲性								
仕様	電源ケーブル, Tコード								
電氣的仕様									
使用電源電圧範囲 [V]	DC < 60								
最大負荷電流 (合計) [A]	12								
使用環境条件									
使用周囲温度 [°C]	-25~85								
保護構造	IP 67								
機械的仕様									
重量 [g]	105.4								
外形寸法 [mm]	15.4 x 15.4 x 54.8								
材質	PUR								
外装材質	PUR								
ロックリング材質	亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ								
耐摺動屈曲性	有								
耐摺動屈曲性	<table border="1"> <tr> <td>曲げ半径</td> <td>最小 10 x ケーブル直径</td> </tr> <tr> <td>組込み固定時の曲げ半径</td> <td>最小 5 x ケーブル直径</td> </tr> <tr> <td>移動速度</td> <td>水平移動距離5mでの最大移動速度3m/s、最大加速5m/s<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>曲げサイクル</td> <td>&gt; 4 Mio.</td> </tr> </table>	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径	組込み固定時の曲げ半径	最小 5 x ケーブル直径	移動速度	水平移動距離5mでの最大移動速度3m/s、最大加速5m/s <sup>2</sup>	曲げサイクル	> 4 Mio.
曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径								
組込み固定時の曲げ半径	最小 5 x ケーブル直径								
移動速度	水平移動距離5mでの最大移動速度3m/s、最大加速5m/s <sup>2</sup>								
曲げサイクル	> 4 Mio.								
備考									
梱包数	1 個								

# E12425




中間ケーブル

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

## 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

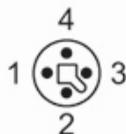

## 電気接続

ケーブル: 0.5 m, PUR, 黒, 4 x 1.5 mm<sup>2</sup>

## 接続

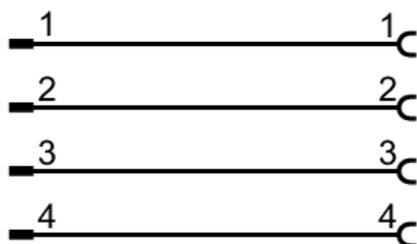

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR

