


E12459



中間ケーブル

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

廃止品 - 参考資料

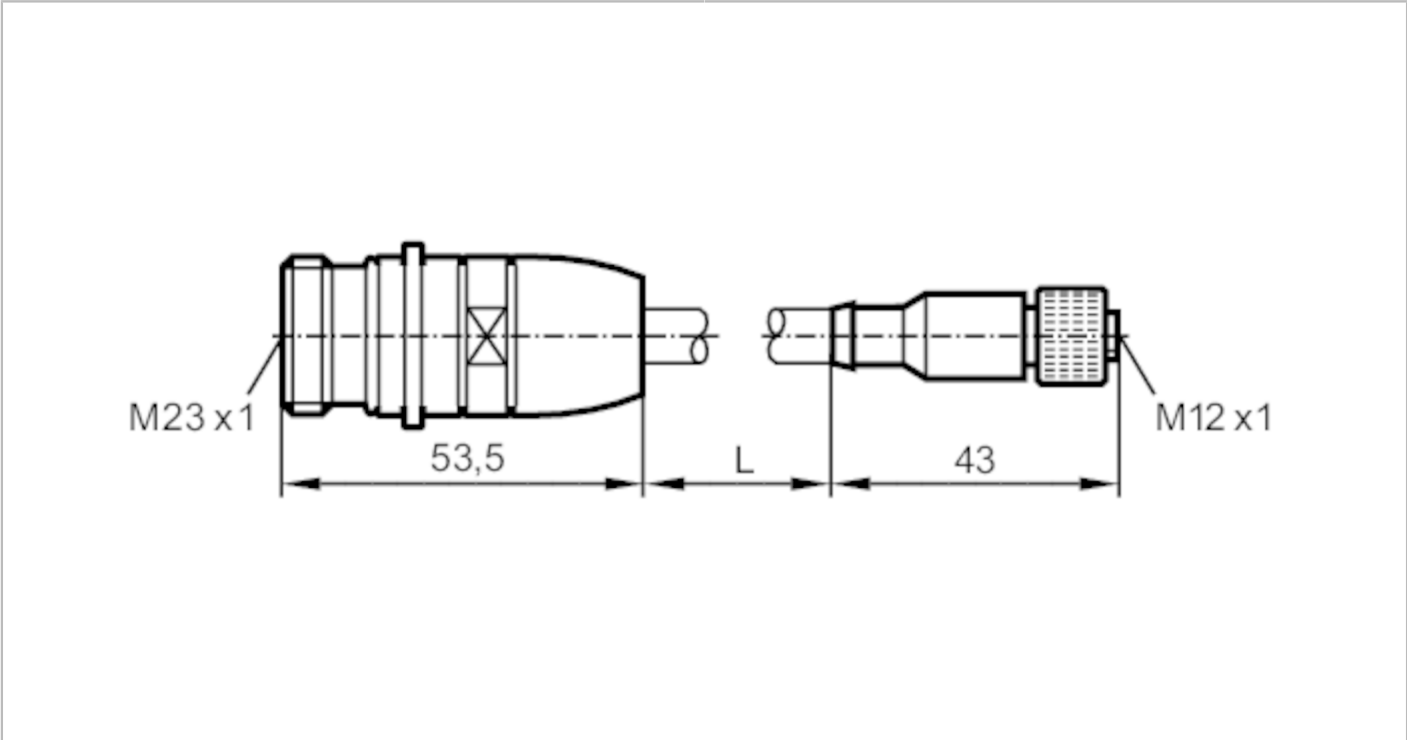

| アプリケーション |                       |
|----------|-----------------------|
| 特長       | 金メッキ接点, シールドケーブル      |
| 電氣的仕様    |                       |
| 使用電源電圧範囲 | [M] AC < 30 / DC < 36 |
| 使用環境条件   |                       |
| 使用周囲温度   | [°C] -20~90           |
| 保護構造     | IP 67                 |
| 機械的仕様    |                       |
| 重量       | [g] 110.1             |
| 外装材質     | 真鍮, ニッケルメッキ / TPU     |
| ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ           |
| 備考       |                       |
| 梱包数      | 1 個                   |




## 中間ケーブル

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

## 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

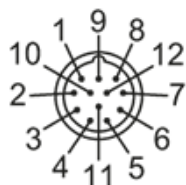

## 電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR, 黒, Ø 4.8 mm, シールド, 5 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 接続

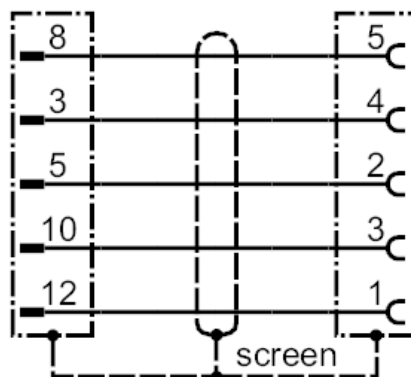

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

