


E12481



Y型分岐コネクタ

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

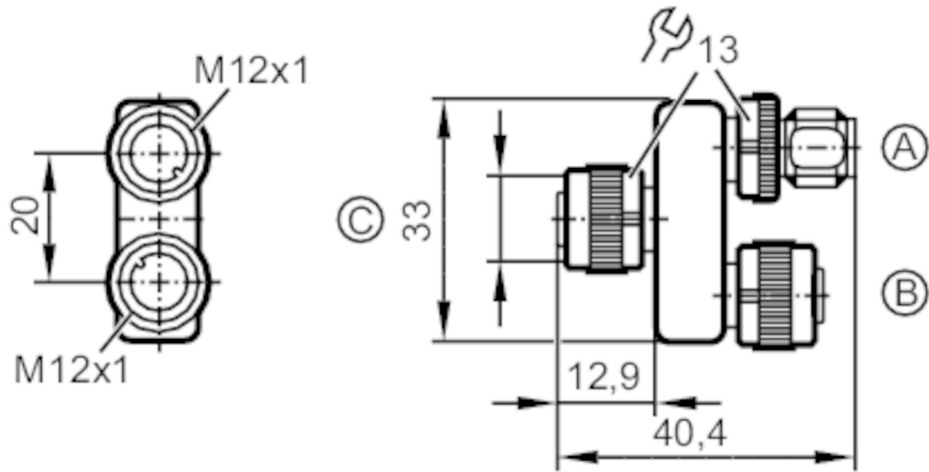


アプリケーション		
特長		シリコンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 60
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	23.9
材質		PUR
外装材質		PUR
ロッキング材質		亜鉛ダイキャスト
接続		M12
備考		
梱包数		1 個

Y型分岐コネクタ

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ

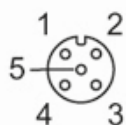

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ

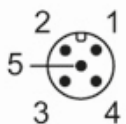

接続

