


E12489



Y型分岐コネクタ

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

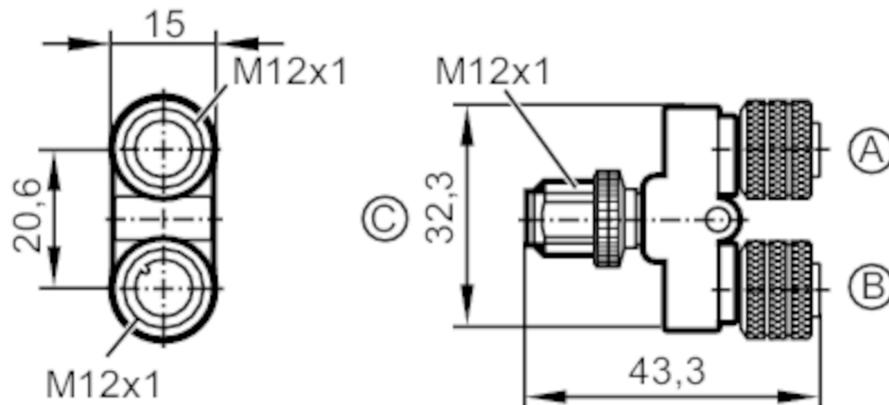

CE

| アプリケーション | | |
|------------------|------|----------------|
| 特長 | | シリコンフリー、金メッキ接点 |
| シリコンフリー | | 有 |
| 電氣的仕様 | | |
| 使用電源電圧範囲 | [M] | AC/DC < 60 |
| 最大開閉電流容量 (各ポート毎) | [A] | 12 |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 12, (~40 °C) |
| 使用環境条件 | | |
| 使用周囲温度 | [°C] | -25~70 |
| 保護構造 | | IP 67 |
| 機械的仕様 | | |
| 重量 | [g] | 24.6 |
| 材質 | | TPU |
| 外装材質 | | TPU |
| ロックリング材質 | | 亜鉛ダイキャスト |
| 接続 | | M12 |
| 備考 | | |
| 梱包数 | | 1 個 |




Y型分岐コネクタ

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

電気接続

接続

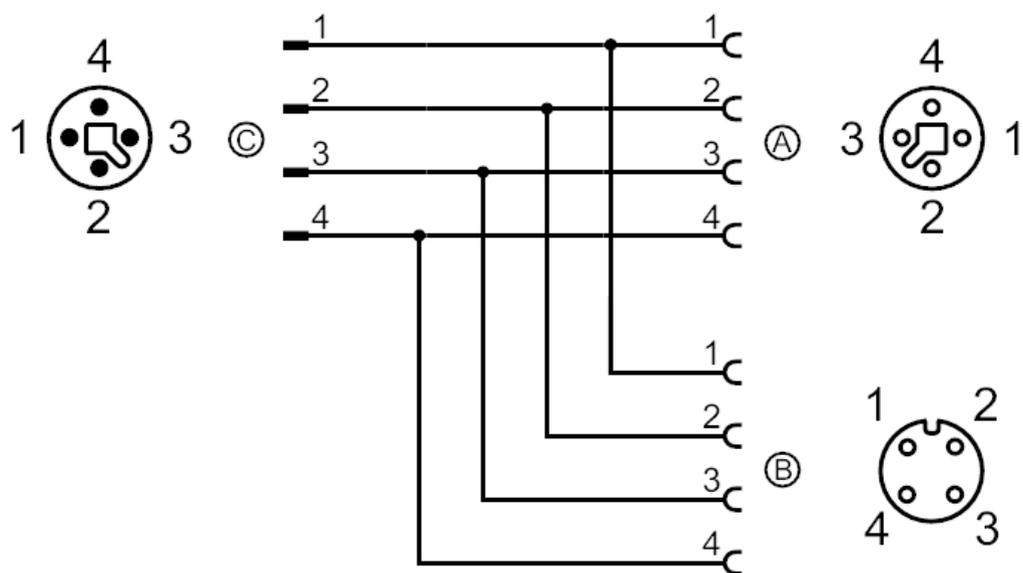

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ