


E12490



Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S

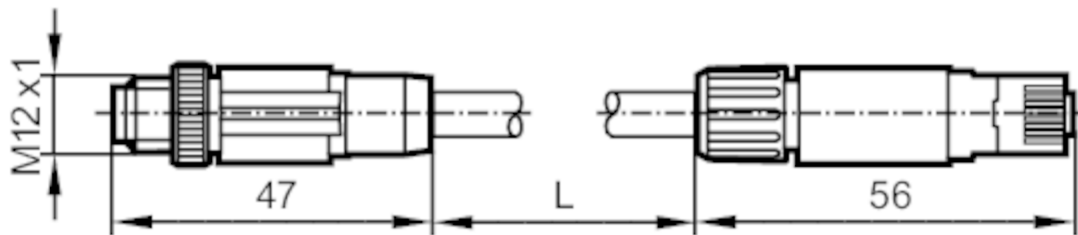

アプリケーション

特性	シールドケーブル
仕様	Ethernetケーブル, Dコード
アプリケーション	クロスオーバー・パッチケーブル, パッチケーブル

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67, IP 20, (M12 プラグ / RJ45 プラグ)

機械的仕様

重量、重さ	[g]	73.1
材質		TPU / PA
外装材質		PA / TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ M12

コネクタ形式: 1 x M12, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, ロック、ロック機能、ロックリング: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

E12490



Ethernet 中間ケーブル


VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S



電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.5 mm, シールド, 2 x 2 x 0.38 mm²

接続

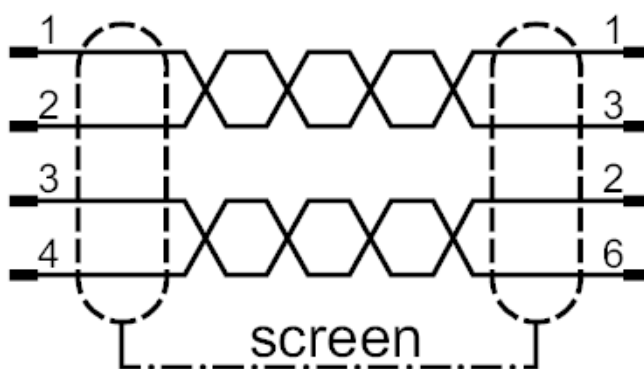

電気接続 - プラグ RJ45

コネクタ形式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質, コネクタ外装: TPU

